


## RIM 5 6/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

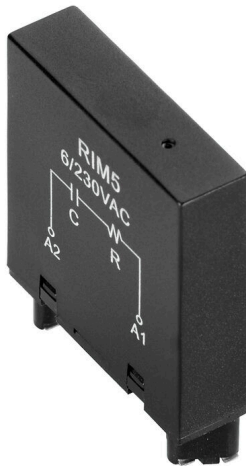

D シリーズリレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- フリーフローダイオードまたは RC フィルター搭載

## 一般注文データ

バージョン	D-SERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 6...230 V AC, プラグイン接続
注文番号	<a href="#">1174670000</a>
種別	RIM 5 6/230VAC
GTIN (EAN)	4032248971312
数量	10 items

## RIM 5 6/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (cURus) E312083

## 寸法と重量

深さ	44 mm	奥行き (インチ)	1.7323 inch
高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
幅	35 mm	幅 (インチ)	1.378 inch
正味重量	5.7 g		

## 温度

保管温度 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 公称データUL

証明書番号 (cURus) E312083

## 制御側

定格制御電圧 6...230 V AC ステータス表示 該当なし  
保護回路 RCエレメント RCフィルタ 4.7 kΩ / 10 nF

## 一般データ

色 黒色  
UL94 可燃性等級コンポーネント コンポーネントハウジング  
UL94 可燃性等級 V-2

## 承認/標準の詳細

証明書番号 (CSA) 80107692 証明書番号 (cURus) E312083

## 接続データ


導体接続方法 プラグイン接続

## 分類

ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586  
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92  
ECLASS 15.0 27-37-16-92

図面

配線図

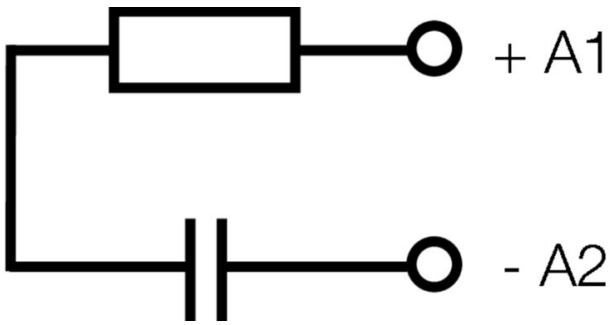

寸法図

