

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

バージョン	エンドプレート, RS 100 橙色, エンドプレート両側, 幅: 27.2 mm
注文番号	1185460000
種別	AP 111 OR
GTIN (EAN)	4008190132064
数量	10 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	103.6 mm	奥行き (インチ)	4.0787 inch
高さ	108.6 mm	高さ (インチ)	4.2756 inch
幅	27.2 mm	幅 (インチ)	1.0709 inch
正味重量	19.1 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	絶縁材	PA 66
絶縁材グループ	I	表面仕上	未処理
基本材質	PA 66	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI

一般データ



色	橙色	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート (類似)	RAL 2000	封止オプション	いいえ

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		


図面

RAIL MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

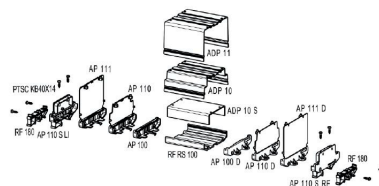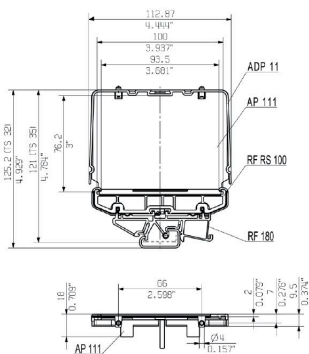

アクセサリ

RS 100 - プロファイルハウジング

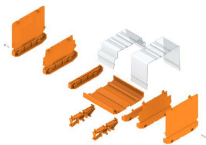

RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

種別	PTSC KB40X14	バージョン
注文番号	4019420000	取り付けネジ (端子), 0.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 16.9 mm, 高さ: 7 mm
GTIN (EAN)	4008190243029	
数量	100 ST	