

## IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラ  
グインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ, バージョン14、SC-RJ POF, IP67
注文番号	<a href="#">1191550000</a>
種別	IE-PS-V14M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248974436
数量	10 items

## IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数

ROHS 適合  
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)  
証明書番号 (cULus) E316369

## 寸法と重量

深さ	79.9 mm	奥行き (インチ)	3.1457 inch
高さ	26.8 mm	高さ (インチ)	1.0551 inch
幅	22.7 mm	幅 (インチ)	0.8937 inch
正味重量	54.24 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)  
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 一般データ

項目説明	バージョン14、SC-RJ POF	色	銀色
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	保護度合い	IP67
プラグイン回数	750	ファイバーの種類	POF
インサート喪失	≤ 1.0 dB	接続 1	SCRJ
接続 2	高速接続システム：圧着、切断	ハウジング材料、インサート	PA, 亜鉛ダイカスト

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 証明書番号 (cULus) E316369

## 分類

ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122  
ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 14.0 19-17-01-22  
ECLASS 15.0 19-17-01-22


**IE-PS-V14M-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

寸法図

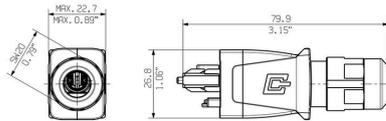

## IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## LWL-SC

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC  
インサート



## 一般注文データ

種別	IE-SCRJ-IP67-POF-100	バージョン
注文番号	<a href="#">1278430000</a>	光ファイバーコネクタ, 交換用クリンパレル, IP67 (ハウジングあり)
GTIN (EAN)	4050118069136	
数量	100 ST	

## クリンパセット

クリンパセット



## 一般注文データ

種別	TOOL SET IE-POF	バージョン
注文番号	<a href="#">1208930000</a>	圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
数量	1 ST	

## ダスト保護キャップ

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。



## 一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058280000</a>	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	


## IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白

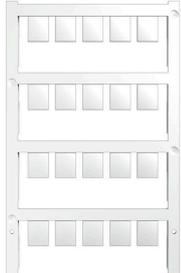

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	