

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	光ファイバーコネクタ、バージョン14、SC-RJ POF, IP67
注文番号	1191550000
種別	IE-PS-V14M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248974436
数量	10 items

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

深さ	79.9 mm	奥行き (インチ)	3.1457 inch
高さ	26.8 mm	高さ (インチ)	1.0551 inch
幅	22.7 mm	幅 (インチ)	0.8937 inch
正味重量	54.24 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

項目説明	バージョン14、SC-RJ POF	色	銀色
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	シース直径、最大	10 mm
シース直径、最小	5 mm	保護度合い	IP67
プラギング回数	750	ファイバーの種類	POF
インサート喪失	≤ 1.0 dB	接続 1	SCRJ
接続 2	高速接続システム：圧着、 切断	ハウジング材料、インサート	PA、亜鉛ダイカスト

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

分類

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		


IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

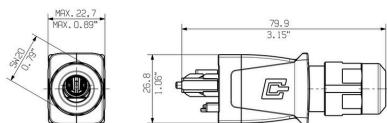

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

LWL-SC


プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 14 対応光ファイバー SC
インサート



一般注文データ

種別	IE-SCRJ-IP67-POF-100	バージョン
注文番号	1278430000	光ファイバーコネクタ, 交換用クリンプバレル, IP67 (ハウジングあり)
GTIN (EAN)	4050118069136	
数量	100 ST	

クリンプセット

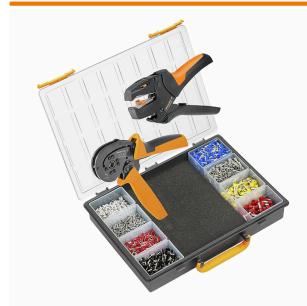

クリンプセット

一般注文データ

種別	TOOL SET IE-POF	バージョン
注文番号	1208930000	圧着工具: HTX-IE-POF, 被覆剥き工具: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
数量	1 ST	

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	1058280000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	


IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

空白

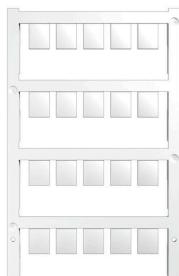

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	