

**ZQV 1.5N/R6.4/10 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



## 一般注文データ

バージョン	TERMSERIES, 短絡接続
注文番号	<a href="#">1193680000</a>
種別	ZQV 1.5N/R6.4/10 GE
GTIN (EAN)	4032248976454
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2021-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">TCC 6.4/10 OR</a>

**ZQV 1.5N/R6.4/10 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	4.9 mm	奥行き (インチ)	0.1929 inch
高さ	13.1 mm	高さ (インチ)	0.5157 inch
幅	61 mm	幅 (インチ)	2.4016 inch
正味重量	3.54 g		

**温度**

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...60 °C
------	----------------	------	----------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**公称データUL**

定格電流 (UL)	10 A
-----------	------

**一般データ**

バージョン	長さに切れる	色	黄色
-------	--------	---	----

**絶縁協調**

定格電圧	250 V
------	-------

**接続データ**

ピッチ (mm) (P)	6.40 mm
--------------	---------

**分類**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**ZQV 1.5N/R6.4/10 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

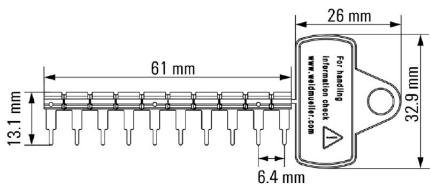

**ZQV 1.5N/R6.4/10 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# アクセサリ

カットツール



最大外径 8 mm、12 mm、14 mm、22 mm の導体対応カットツール。特殊形状の刃を使用すると、銅およびアルミニウム製の導体を、最小限の物理的な労力とピンチ不使用で切断できます。また切断工具(KT 8 ~ KT 22)には、EN/IEC 60900 に準拠した最大 1,000 VまでのVDEおよびGSでテスト済みの保護絶縁材も付属します。

一般注文データ

種別	KT 14	バージョン
注文番号	<a href="#">1157820000</a>	カットツール, 片手操作用の切削工具
GTIN (EAN)	4032248945344	
数量	1 ST	

## 交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラーゾシリーズの渡り配線コネクション対応
  - WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
  - 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

## 一般注文データ

種別	KT ZQV	バージョン
注文番号	<a href="#">9002170000</a>	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
数量	1 ST	
種別	WAW 1 NEUTRAL	バージョン
注文番号	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
数量	1 ST	