

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





Abbildung ähnlich

Klippon® TB エンクロージャーの範囲は、最も困難な環境条件下でも優れた性能特性を提供します。さらに、プロセス業界または発電業界で特に見られる、爆発可能性を有する環境での厳格な要件にも準拠しています。Klippon®TB QL エンクロージャーの対象範囲は、すでに市場をリードしている製品の種類をさらに改善します。

Klippon®TB QL エンクロージャーシリーズは、次の利点を特長とします:

- 12 種のサイズおよび 3 種の標準深度が利用可能
- 最大 4 枚のグランドプレートを搭載可能
- ガスケットが圧縮に対して保護されている
- クイックロックカバー、標準スロット付属
- ・ 温度性能の向上
- IP66 保護
- エンクロージャーカバーおよびベースの接地用ピン
- 溶接加工済み取り付けフット
- 国際認可

一般注文データ

バージョン	Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空エンクロージャ, ステンレス鋼製マーカー, 高さ: 620 mm, 幅: 450 mm, 深さ: 200 mm, グランドプレート: 下部, 上部, 左, 右, 基本材質: ステンレススチール 1.4404 (316L), 電解研磨仕上, 銀色
注文番号	<u>1200760000</u>
種別	KTB QL 624520 S4E4
GTIN (EAN)	4032248983148
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



		INMETRO ATEX - KEMA KOREANCERT
ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cULus)	E243298	

寸法と重量

深さ	200 mm	奥行き (インチ)	7.874 inch
高さ	620 mm	 高さ(インチ)	24.4094 inch
幅	450 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	17.7165 inch
取付寸法 - 高さ	450 mm	 取付寸法 - 幅	506 mm
正味重量	0.02 g		

温度

105 ℃以上で使用した場 動作温度 -60 °C...135 °C 備考:常温(サービス) 合のIP 66保護に限定しま

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

ケーブルグランド、上**/**下

M20	27	M12	63	
M63	4	M40	10	
M32	12	M25	23	
M50	4	M75	3	
M16	42			


ケーブルグランド、右

M25	30	M63	5
M75	4	M16	54
M40	14	M50	6
M40 M32	17	M20	36
M12	80		

ケーブルグランド、左

M63	5	M75	4
M12	80	M50	6

 作成日 07.11.2025 09:08:16 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3 mm

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

	p	
P 7-7/		
1 X Y		

M16	54	M32	17
M25	30	M20	36
M40	14		

フランジ素材厚み

ハウジングの接地

接地、エンクロージャ、内部 エンクロージャー本体と蓋 に溶接付け済M6ステンレ ススチールアーススタッド

1.5 mm

一般な情報

カバー素材厚み

筐体素材厚	1.5 mm	動作温度、最大	135 °C
動作温度、最小	-60 °C	蓋付け	マイナスインサート付き四 半回転ファスナー
標準	DIN EN 62208 - 空筐体規 格, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31	表面仕上	電解研磨仕上
衝撃耐性	7JATEXバージョン, 10J バージョン標準	AF サイズ	10 mm
保護度合い	IP66	基本材質	ステンレススチール 1.4404(316L)
シール材	シリコン	積分固定	スタッドボルトM6内側 (メス型)ねじx4、6、ま たは9
エンクロージャ付属品	11 mm孔付属溶接取り付 けフット4本(スロット付 属フット2本、十字形フッ ト2本)	注:保護等級	105 ℃ を超える温度範囲 で使用する場合、IP 保護は IP 66 に制限されます。
フランジプレート取付	M6六角ねじ、10 SW	保護等級(UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
グランドプレート	下部,上部,左,右	ボックス寸法	630 x 770 x 290
アクセス開口:幅	391 mm	開口角度蓋	130.00 °
全体寸法	642x 531 x 210	フランジプレート	はい
最大ペイロード	112 kg	アクセス開口部:高さ	567 mm
PE ボルトの位置	エンクロージャ側C	使用範囲	爆発危険区域, プロセス業 界, 石油/ガス産業, 化学工 業, 海上, 陸上

垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	2x53	WDU 16 / ZDU 16	2x44	
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x105	WDU 35 / ZDU 35	1x33	
WDU 4 / ZDU 4	3x88	WDU 6 / ZDU 6	3x66	

水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	4x36	WDU 16 / ZDU 16	3x30	
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x71	WDU 35 / ZDU 35	2x22	
WDU 4 / ZDU 4	5x59	WDU 6 / ZDU 6	4x45	

証明書番号の格納装置

証明書番号UL Haz.Loc.	E223792	DoC LVD(適合宣言番号)	DE PS261X 160412 001ISS03
証明書番号UL Ord.Loc.	E243298	証明書番号UL 508A	E223801



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

適合の減衰番号AoC	DE PS261X 160309 001ISS06	証明書番号UL端子箱	E223792
証明書番号電子箱 (NEPSI)	2020322303003289	証明書番号が空のエンクロージャ (ECAS)	21-09-25241/ E21-09-053807
証明書番号端子箱(KOSHA)	16-AV4BO-0245X	証明書番号、空エンクロージャー (INMETRO)	LMP 21.0016U
認証書番号(DNV)	TAE000013S	証明書番号、端子ボックス(AEx)	E223792
証明書番号(CCOE)	P461058_1	証明書番号、端子ボックス(ATEX)	IBExU14ATEX1050
証明書番号、空エンクロージャー (ATEX)	IBExU14ATEX1028 U	証明書番号、端子ボックス (INMETRO)	LMP 21.0017
証明書番号(INMETRO)	IEX13.0008U	証明書番号、端子ボックス(IECEx)	IECEXIBE14.0013
証明書番号、空エンクロージャー (IECEx)	IECEx IBE 14.0004U	証明書番号(IECEX)	IECEXKEM10.0020
証明書番号(ATEX)	KEMA10ATEX0051	承認条件	ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
証明書番号(cULus)	E243298		
分類			
ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-02	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02	<u> </u>	






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



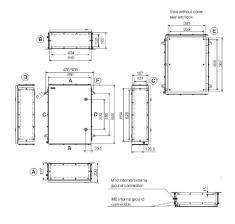



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

620 x 450mm



統合、拡張、個別調整:あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。 取り付けプレート

DIN 取り付けレールまたはコンポーネント取り付けプレートに、直接縦方向および横方向に取り付ける、あるいは孔のパターン有無にかかわらず取り付けるプレートです。

一般注文データ

種別	KTB MOPL 6245 MSZN	パージョン
注文番号	<u>1194020000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, 高さ: 565 mm, 幅: 389
GTIN (EAN)	4050118028126	mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
数量	1 ST	
種別	KTB MOPL 6245 S2N	バージョン
注文番号	<u>1193890000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, 高さ: 565 mm, 幅: 389
GTIN (EAN)	4050118028492	mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301(304), 未
数量	1 ST	処理,銀色
種別	KTB MOPL 6245 MSZN H	バージョン
種別 注文番号	KTB MOPL 6245 MSZN H 2022670000	パージョン Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 565
注文番号	2022670000	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 565
注文番号 GTIN (EAN)	2022670000 4050118403565	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 565 mm, 幅: 389 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀
注文番号 GTIN (EAN) 数量	2022670000 4050118403565 1 ST	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 565 mm, 幅: 389 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀 色
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	2022670000 4050118403565 1 ST KTB MOPL 6245 S2N H	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 565mm, 幅: 389 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色 パージョン
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号	2022670000 4050118403565 1 ST KTB MOPL 6245 S2N H 1257740000	Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ: 565 mm, 幅: 389 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀 色 パージョン Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, プレパンチ, 高さ:

接地用スタッドなしグランドプレート



統合、拡張、個別調整: あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

一般注文データ

種別	KTB GP XX4520 AB S4 3MM	バージョン	
注文番号	<u>1281210000</u>	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ:	
GTIN (EAN)	4050118071948	440 mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 上部, 下	
数量	1 ST	部, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, ステンレススチール	
		1.4404(316L), 電解研磨仕上, 銀色	
種別	KTB GP 62XX20 CD S4	バージョン	
注文番号	<u>1281220000</u>	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 564	
GTIN (EAN)	4050118072006	mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 左, 右, 基本材質: ス	
数量	1 ST	テンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色	

作成日 07.11.2025 09:08:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレス鋼製グランドプレート **- 6 mm**



統合、拡張、個別調整:あらゆるアプリケーションに対 応する理想的な拡張性 新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性

を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエン クロージャーを容易に適合させることができます。 フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交 換が容易になります

一般注文データ

種別	KTB GP XX4520 AB S4 6MM	バージョン
注文番号	<u>1256640000</u>	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 440
GTIN (EAN)	4050118093964	mm, 幅: 167 mm, 深さ: 6 mm, グランドプレート: 上部, 下部, 基本材
数量	1 ST	質: ステンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色
種別	KTB GP 624520 CD S4 6MM	バージョン
種別 注文番号	KTB GP 624520 CD S4 6MM 1256650000	バージョン Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 564

接地用スタッド付きグランドプレート



統合、拡張、個別調整:あらゆるアプリケーションに対 応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性 を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交 換が容易になります

一般注文データ

種別	KTB GP XX4520 AB S4 PE	バージョン
注文番号	2023880000	Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 440
GTIN (EAN)	4050118404074	mm, 幅: 167 mm, 深さ: 3 mm, グランドプレート: 上部, 下部, 基本材
数量	1 ST	質: ステンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色
種別	KTB GP 62XX20 CD S4 PE	バージョン
種別 注文番号	KTB GP 62XX20 CD S4 PE 2023930000	バージョン Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 564



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレス鋼 1.4301



統合、拡張、カスタマイズ:あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。雨よけカバー

丽の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、雨よけカバーを使用すると、エンクロージャー保護の理想的な保護等級を追加できます。

一般注文データ

種別	KTB RNHD 624520 R	バージョン
注文番号	1281520000	Klippon TB (Terminal Box), レインフード, 高さ: 55.9 mm, 幅: 455 mm,
GTIN (EAN)	4050118072211	深さ: 211.2 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301, 鏡面研磨, 銀
数量	1 ST	色

タイプラベルホルダー



統合、拡張、個別調整: あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。 銘板ホルダー

必要に応じて目立つ表示や追加の銘板に対応する形状の ラベルホルダーが用意されています。

一般注文データ

種別	TPSDHA KTB 100X25 S2 2R	パージョン
注文番号	1257640000	Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4050118070354	25 mm, 幅: 141 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4301, ステンレススチール 1.4301(304), 鏡面研磨, 銀色
種別	TPSDHA KTB 130X50 S2 R	バージョン
注文番号	<u>1283450000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4050118073621	50 mm, 幅: 171 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4301, ステンレススチール 1.4301(304), 鏡面研磨, 銀色
種別	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R	パージョン
注文番号	<u>1279320000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 定格プレートホルダー, リベット付き, 高
GTIN (EAN)	4050118070101	さ: 70 mm, 幅: 70 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4301, ステンレススチール 1.4301(304), 鏡面研磨, 銀色



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

閉鎖エレメント



統合、拡張、個別調整:あらゆるアプリケーションに対 応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。 シーリングシステム

エンクロージャーの安全で整列配置されたシーリングに使用できます。Klippon® TB MH エンクロージャーはパドロックが付属していて、Klippon® TB QL 筐体にはさまざまなロックインサートが備わっています。

一般注文データ

12-11	•	
種別	KTB QLH S4 SLS	バージョン
注文番号	<u>1191610000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 閉鎖エレメント, 基本材質: ステンレスス
GTIN (EAN)	4050118137965	チール 1.4404, 未処理, 銀色
数量	50 ST	
種別	KTB QLL S2 DB3	バージョン
注文番号	<u>1191590000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 閉鎖エレメント, 基本材質: ステンレスス
GTIN (EAN)	4050118134285	チール 1.4301, 未処理, 銀色
数量	50 ST	
種別	KTB QLL S2 SLS	バージョン
注文番号	<u>1191600000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 閉鎖エレメント, 基本材質: ステンレスス
GTIN (EAN)	4050118137989	チール 1.4301, 未処理, 銀色
数量	10 ST	
GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号 GTIN (EAN)	4050118134285 50 ST KTB OLL S2 SLS 1191600000 4050118137989	チール 1.4301, 未処理, 銀色 パージョン Klippon TB (Terminal Box), 閉鎖エレメント, 基本材質: ステンレスス

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最 適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の 完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エ ンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容 易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	SD FIXING SET	バージョン
注文番号	<u>1285200000</u>	Klippon TB (Terminal Box), 識別板固定セット, 高さ: 12 mm, 幅: 12
GTIN (EAN)	4050118075472	mm, 深さ: 16.4 mm, 基本材質: ステンレススチール、防錆性, 未処理,
数量	1 ST	銀色
種別	TPSD FIXING SET KTB	バージョン
種別 注文番号	TPSD FIXING SET KTB 1252190000	パージョン Klippon TB (Terminal Box), タイププレート固定セット, 基本材質: ステ

ドキュメントホルダー



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最 適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

ドキュメントホルダー

: エンクロージャー内のドキュメントを適切に保持する ためのドキュメントホルダー

一般注文データ

種別	DOHA KTB A6 S2 R	バージョン
注文番号	1252780000	Klippon TB (Terminal Box), ドキュメントホルダー, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4050118045512	110 mm, 幅: 130 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4301, ステンレススチール 1.4301(304), 鏡面研磨, 銀色
種別	DOHA KTB A5 S2 R	バージョン
注文番号	1252750000	Klippon TB (Terminal Box), ドキュメントホルダー, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4050118045390	150 mm, 幅: 180 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4301, ステンレススチール 1.4301(304), 鏡面研磨, 銀色
種別	DOHA KTB A4 S2 R	バージョン
注文番号	1252730000	Klippon TB (Terminal Box), ドキュメントホルダー, リベット付き, 高さ:
GTIN (EAN)	4050118045383	200 mm, 幅: 240 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール
数量	1 ST	1.4301, ステンレススチール 1.4301(304), 鏡面研磨, 銀色

接地ピン



統合、拡張、個別調整: あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、個別アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。設置ボルト

接地ボルトは、真鍮とステンレススチールのふたつの バージョンで完全なコンポーネントとして交換可能で す。

一般注文データ

一放在文)一步		
種別	PEBZ M10 KTB BR SET	バージョン
注文番号	1192680000	Klippon TB (Terminal Box), 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974641	深さ: 48.7 mm, 基本材質: 真鍮, 未処理, 銀色
数量	1 ST	

作成日 07.11.2025 09:08:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別 PEBZ M10 KTB S4 SET パージョン 注文番号 1192690000 Klippon TB (Terminal Box), 接地ピン, その他, 高さ: 21 mm, 幅: 21 mm, GTIN (EAN) 4032248974658 深さ: 48.7 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 未処 数量 1 ST 理, 銀色

静電気防止用ストラップ

新しいKlippon® TB エンクロージャーモデルシリーズには、完全構造設計のシステムアクセサリが搭載され、各アプリケーションの特定要件に対応してエンクロージャーを簡単に適合できます。次のオプションを使用できます:

- クロージャー要素
- ドキュメントホルダー
- 接地スタッド
- グランドプレート
- ・取り付け備品
- 取り付けプレート
- レインフード
- スペーサー
- ・端子レール
- タイプラベルホルダー

一般注文データ

種別 PECD WIRE 6/200/D6 SET バージョン
注文番号 2475490000 Klippon TB (Terminal Box), 静電気防止用ストラップ, ねじ込み式, 基本
GTIN (EAN) 4050118487206 材質: スチール, 緑/黄色
数量 1 ST

ステンレス鋼 1.4404 (316L)



統合、拡張、カスタマイズ: あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫 性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエ ンクロージャーを容易に適合させることができます。 雨よけカバー

雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、雨よけカバーを使用すると、エンクロージャー保護の理想的な保護等級を追加できます。

一般注文データ

種別 KTB RNHD XX4520 S4E R バージョン
注文番号 1314280000 Klippon TB (Terminal Box), レインフード, 高さ: 55.9 mm, 幅: 455 mm,
GTIN (EAN) 4050118117554 深さ: 211.2 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電
数量 1 ST 解研磨仕上, 銀色

作成日 07.11.2025 09:08:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

奥行 7.5 mm



統合、拡張、カスタマイズ: あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB 筐体のアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

端子レール

DIN レール (例:電子機器、端子) 部品をエンクロージャーに取り付けるための取り付けレールは、2種類のサイズが用意されています。

一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST KTB6245 VER	パージョン
注文番号	8000006716	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 551 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛
GTIN (EAN)	4050118652949	めっき, クロムメッキ
数量	20 ST	
種別	TS35X7.5 ST KTB6245 HOR	バージョン
種別 注文番号	TS35X7.5 ST KTB6245 HOR 8000006727	パージョン レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 375 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛

取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

種別	GFSC M5X10 TX20 SET	バージョン
注文番号	1274150000	Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深
GTIN (EAN)	4050118063820	さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキお
数量	1 ST	よび不動態化、銀色

奥行 15 mm



統合、拡張、カスタマイズ: あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB 筐体のアクセサリは一貫性を有する 構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロー ジャーを容易に適合させることができます。

端子レール

DIN レール (例:電子機器、端子) 部品をエンクロージャーに取り付けるための取り付けレールは、2種類のサイズが用意されています。

作成日 07.11.2025 09:08:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	TS35X15 ST KTB6245 HOR	パージョン
注文番号	8000073125	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 375 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4064675340805	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 ST	
種別	TS35X15 ST KTB6245 HOR-C	バージョン
注文番号	8000073126	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 375 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4064675340812	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 ST	
種別	TS35X15 ST KTB6245 VER	バージョン
注文番号	8000073127	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 551 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4064675340829	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 ST	

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最 適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット - SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットでする場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

-般注文データ

種	別	FKSC M6X8 D9/SW3	バージョン
注	文番号	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 基本材質: スチール
G	TIN (EAN)	4008190058258	
数	星	50 ST	

作成日 07.11.2025 09:08:16 MEZ