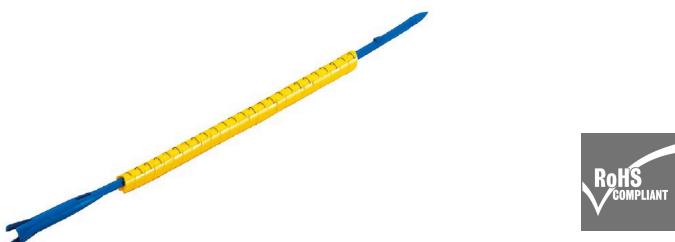


## CLI R 1-12 RT TRIP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似

CableLineは、導体およびケーブルマーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレル
注文番号	<a href="#">1208940000</a>
種別	CLI R 1-12 RT TRIP
GTIN (EAN)	4032248990337
数量	10 items

## CLI R 1-12 RT TRIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

幅	4.2 mm	幅 (インチ)	0.1654 inch
正味重量	1.9 g		

## 温度

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷の配置	水平	印刷種別	顧客の仕様に準拠
印刷方法	熱エンボス加工	バージョン	MultiPack
幅	4.2 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
色	顧客の仕様に準拠	ハロゲン	はい
基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし	印刷色	黒色
印刷文字	文字の混在	マンドレルごとの数	5
動作温度範囲	-30...80 °C		

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	4 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	5 mm
導体外径、最小	2.5 mm	導体外径	2.5 - 5 mm
接続配線の断面	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		