

HDC 32B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ、設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, カバー付き
注文番号	1218800000
種別	HDC 32B ADBO
GTIN (EAN)	4008190070557
数量	1 items

HDC 32B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	126.6 mm
高さ	55 mm
幅	116.8 mm
取付寸法 - 高さ	65 mm
正味重量	274.56 g

奥行き (インチ)	4.9842 inch
高さ (インチ)	2.1654 inch
幅 (インチ)	4.5984 inch
取付寸法 - 幅	110 mm

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 捜削油
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル
	耐薬品性 耐性
	物質 エチルアルコール
	耐薬品性 耐性
	物質 トランスマッision油
	耐薬品性 耐性
	物質 作動油
	耐薬品性 耐性
	物質 冷却剤
	耐薬品性 耐性
	物質 石油ベンジン
	耐薬品性 耐性
	物質 汗
	耐薬品性 耐性
	物質 高級ガソリン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 水
	耐薬品性 耐性
	物質 紫外線
	耐薬品性 不安定
	物質 オゾン
	耐薬品性 不安定

バージョン

ケーブルグランド数	0	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	締付けトルク	2 Nm

HDC 32B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	0
ハウジング設計	隔壁ハウジング
設計	標準
ケーブル導入口	いいえ
クランプのバージョン	サイドロッククランプ
色 (RAL)	RAL 7035
Moduplug®に最適	はい

カバー設計	カバー付き
ロックシステム設計	上部のサイドロッククランプ
設置サイズ	10
種別	バルクヘッド (フィードスルー)
シーリング	NBR
BG	10

一般データ

締付けトルク	2 Nm
表面仕上	粉体塗装
保護等級注記	本バージョンでのカバーの保護等級: IP20
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP65, 勘合状態
EMCハウジング	いいえ

寸法

穴ピッチ長 A2	110 mm
幅ハウジングC	82.5 mm
ハウジングの全長	94 mm
基準B1の高さ	7 mm

ケーブル導入口	いいえ
幅の基準C1	89 mm
ハウジングBの高さ	55 mm

重要なメモ

製品情報	ハウジングの取り付け時は、フラットガスケットが正しく取り付けられていることを確認します。
------	--

分類

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02


ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

HDC 32B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

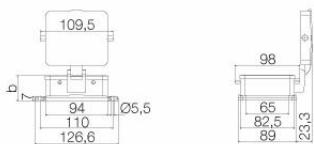

HDC 32B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

プラグ筐体、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32B TSBO 1M32G	バージョン
注文番号	1788410000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4032248205943	面ケーブル導入口, プラグハウジング, 上部のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	