

**IE-BS-V01M-SCRJ-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (SC インサートを含む)

**一般注文データ**

バージョン	フランジ部, IP67, マルチモード, POF
注文番号	<a href="#">1221010000</a>
種別	IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4050118003949
数量	1 items

**IE-BS-V01M-SCRJ-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	37 mm	奥行き (インチ)	1.4567 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	5.65 g		

**温度**

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

**一般データ**

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	プラギング回数	500
ファイバーの種類	マルチモード, POF	インサート喪失	≤ 0.4 dB
接続 1	SCRJ	接続 2	SCRJ
リターンロス (緩衝)	≥ 30 dB		

**一般基準**

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
--------	---

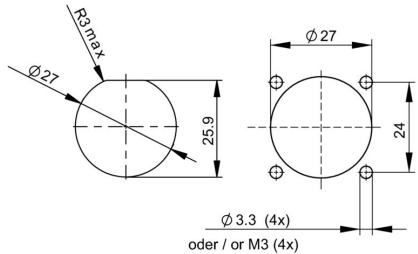
**分類**

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

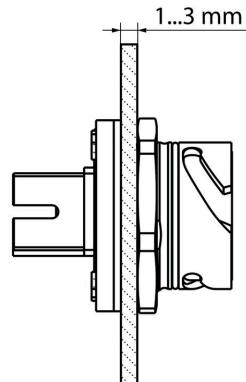
**IE-BS-V01M-SCRJ-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****設置カットアウト**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**詳細図面**

中央ネジ接続使用時の壁厚

**IE-BS-V01M-SCRJ-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

**一般注文データ**

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	<a href="#">1965700000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 ST	