

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (SC インサートを含む)

#### 一般注文データ

	<u>'</u>
バージョン	フランジ部, IP67, シングルモード
注文番号	<u>1221020000</u>
種別	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4050118004113
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

_	-	-
-60	="	"

ROHS

寸法と重量			
深さ	37 mm	奥行き (インチ)	1.4567 inch
高さ	32 mm	 高さ(インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅(インチ)	1.2598 inch
正味重量	63.7 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## -般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	プラギング回数	500
ファイバーの種類	シングルモード	インサート喪失	≤ 0.5dB
接続 1	SCRJ	 接続 2	SCRJ
リターンロス(緩衝)	≥ 40 dB		

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1,
	IFC 61754-24

適合

## 分類

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16
ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16
ECLASS 14.0	19-17-01-16	ECLASS 15.0	19-17-01-16

2 カタログステータス / 図面




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


図面

## 設置カットアウト

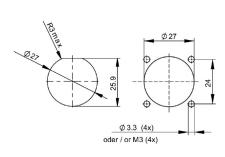

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## 詳細図面

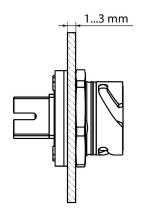

中央ネジ接続使用時の壁厚



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

#### 一般注文データ

種別 IE-BP-V01P バージョン

注文番号 <u>1965700000</u> GTIN (EAN) 4032248653928

数量 10 ST

1965700000 フランジ取付けハウジング、保護キャップ

カタログステータス / 図面 4