

## IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (Ethernet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, シングルモード
注文番号	<a href="#">1221020000</a>
種別	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4050118004113
数量	10 items

## IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	37 mm	奥行き (インチ)	1.4567 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	63.7 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C  
取り付け温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## 一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	プラグング回数	500
ファイバーの種類	シングルモード	インサート喪失	≤ 0.5dB
接続 1	SCRJ	接続 2	SCRJ
リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB		

## 一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 1,  
IEC 61754-24

## 分類

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


図面

設置カットアウト



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

詳細図面

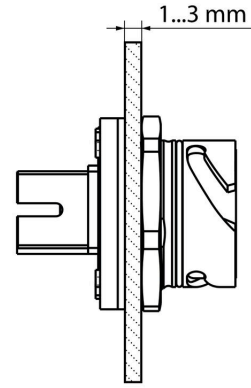

中央ネジ接続使用時の壁厚

## IE-BS-V01M-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

### 一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン	
注文番号	<a href="#">1965700000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		