

**IE-BHD-V01M-SCA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、金属製、空ハウジング

**一般注文データ**

バージョン	空エンクロージャ、フランジ取付けハウジング、IEC 61076-3-106によるバリエント1、IP67
注文番号	<a href="#">1221030000</a>
種別	IE-BHD-V01M-SCA
GTIN (EAN)	4050118003956
数量	10 items

## IE-BHD-V01M-SCA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E316369

## 寸法と重量

深さ	27 mm	奥行き (インチ)	1.063 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	56.4 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	------------------------	---------------	---------

## 一般データ

色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
取り付け方式	ネジ 4本, 中央ナット	保護度合い	IP67
プラギング回数	750		

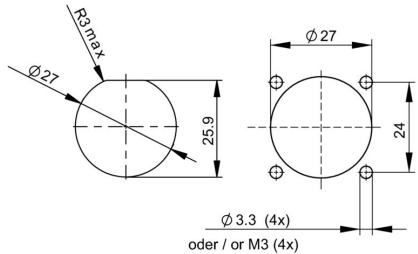
## 分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

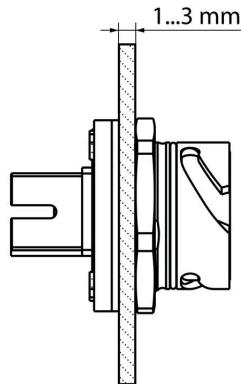
**IE-BHD-V01M-SCA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****設置カットアウト**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**詳細図面**

中央ネジ接続使用時の壁厚