

## SAIE-M12B-5S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット、ストレート, PG 9, 極数: 5, 2 m
注文番号	<a href="#">1222270000</a>
種別	SAIE-M12B-5S2.0U HW
GTIN (EAN)	4050118005905
数量	1 items

## SAIE-M12B-5S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 38 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## ケーブルの技術仕様

ケーブル長	2 m	シースカラー	黒色
PE 関数	いいえ	コア断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
撚線/ケーブル長	2 m	極数	5

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ	公称電圧	125 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP68
ケーブルグランド	PG 9	定格電流	4 A (5 極) / 2 A (8 極)
ハウジングの温度範囲	-5 - +70 °C		

## 分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12B-5S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

配線図

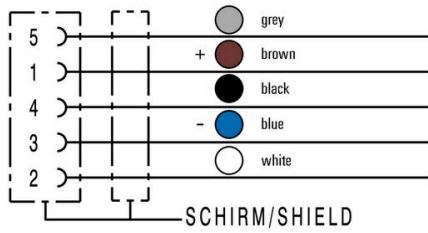

極スキーム

