

**SAIE-M12B-8S0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

**一般注文データ**

バージョン	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット、ストレート, PG 9, 極数: 8, 0.5 m
注文番号	<a href="#">1223650050</a>
種別	SAIE-M12B-8S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145700
数量	1 items

**SAIE-M12B-8S0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	44 g
------	------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6c
------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b
------	--------------------------------------

**ケーブルの技術仕様**

ケーブル長	0.5 m	シースカラー	黒色
PE 関数	いいえ	コア断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
燃線/ケーブル長	0.5 m	極数	8

**技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ**

極数	8	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケル メッキ	公称電圧	30 V
公称電流	2 A	保護度合い	IP68
ケーブルグランド	PG 9	定格電流	4 A (5 極) / 2 A (8 極)
ハウジングの温度範囲	-5 - +70 °C		

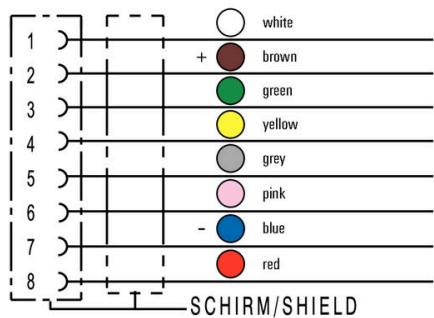
**分類**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**SAIE-M12B-8S0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****配線図****極スキーム**