

## SAI-M23-BE-6-F


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

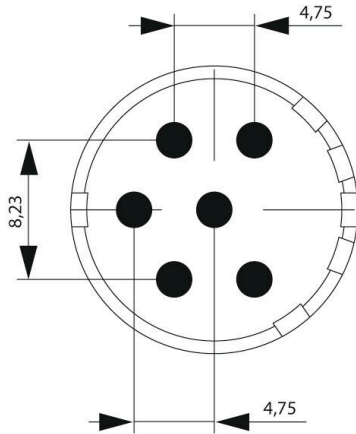

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

バージョン	Sensor/Actuator plug-in connector
注文番号	<a href="#">1224010000</a>
種別	SAI-M23-BE-6-F
GTIN (EAN)	4050118008111
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E344862

## 寸法と重量

正味重量 8.62 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	6	コーディング	なし
接触表面	金メッキ	接続方式	はんだカップ
ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミドPA 6、PBT	接点材質	亜鉛合金
公称電圧	300 V	公称電流	20 A
プラグイン回数	> 1000	汚染度	3
接点形状 (オス/メス)	メス型		

## 分類

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

図面

