


SAI-M23-SE-12-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

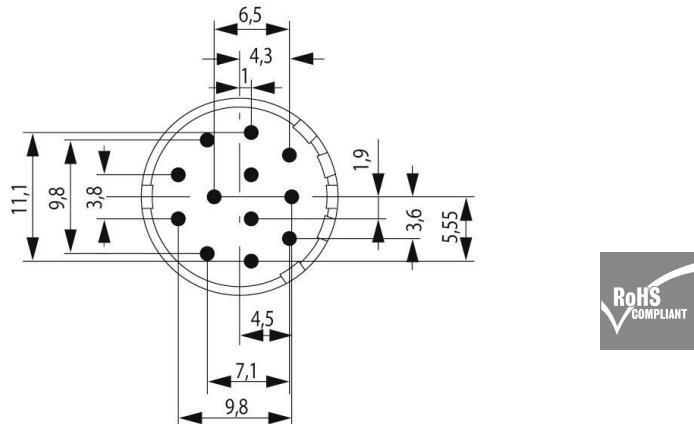

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
 エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

| | |
|------------|-----------------------------------|
| バージョン | Sensor/Actuator plug-in connector |
| 注文番号 | 1224140000 |
| 種別 | SAI-M23-SE-12-F |
| GTIN (EAN) | 4050118008289 |
| 数量 | 1 items |

SAI-M23-SE-12-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| RoHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E344862 |

寸法と重量

| | |
|------|-----|
| 正味重量 | 8 g |
|------|-----|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|--------------|----------------------|----------|---------------------|
| 極数 | 12 | コーディング | なし |
| 接触表面 | 金メッキ | 接続方式 | はんだカップ |
| ハウジング主要材質 | 熱可塑性ポリアミドPA 6、PBT | 接点材質 | 亜鉛合金 |
| 公称電圧 | 200 V | 公称電流 | 8 A |
| プラギング回数 | > 1000 | 汚染度 | 3 |
| 接点形状 (オス/メス) | オス型 | 接続断面積、最大 | 1.5 mm ² |
| 接続断面積、最小 | 0.08 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

SAI-M23-SE-12-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

