


SAI-M23-SE-16-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

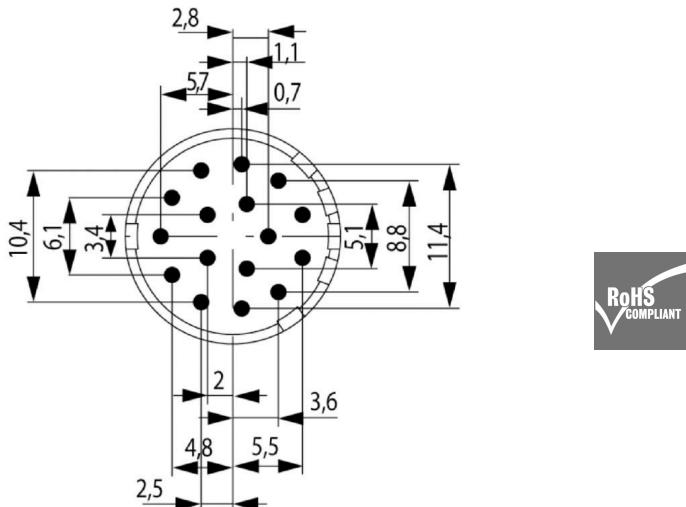

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	Sensor/Actuator plug-in connector
注文番号	1224240000
種別	SAI-M23-SE-16-F
GTIN (EAN)	4050118008203
数量	1 items

SAI-M23-SE-16-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

寸法と重量

正味重量	7.92 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 対応除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	16	コーディング	なし
接触表面	金メッキ	接続方式	はんだカップ
ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミドPA 6、PBT	接点材質	亜鉛合金
公称電圧	160 V	プラギング回数	> 1000
汚染度	3	接点形状 (オス/メス)	オス型
接続断面積、最大	1.5 mm ²	接続断面積、最小	0.08 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

SAI-M23-SE-16-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

