


SAI-M23-BE-17-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

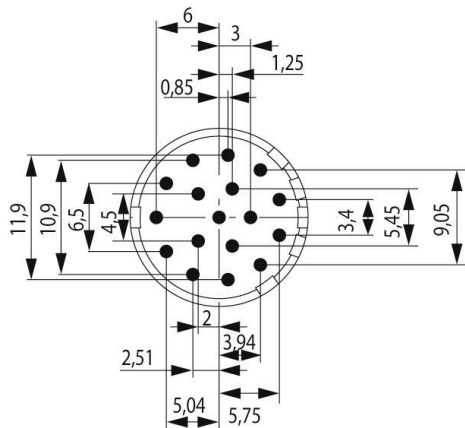

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ
注文番号	1224330000
種別	SAI-M23-BE-17-F
GTIN (EAN)	4050118008166
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI-M23-BE-17-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E344862

寸法と重量

正味重量	12.68 g
------	---------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	17	コーディング	なし
接触表面	金メッキ	接続方式	はんだカップ
ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミドPA 6、PBT	接点材質	亜鉛合金
公称電圧	160 V	公称電流	8 A
プラグイン回数	> 1000	汚染度	3
接点形状 (オス/メス)	メス型	接続断面積、最大	1.5 mm ²
接続断面積、最小	0.08 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

