


## SAI-M23-SE-17-F-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

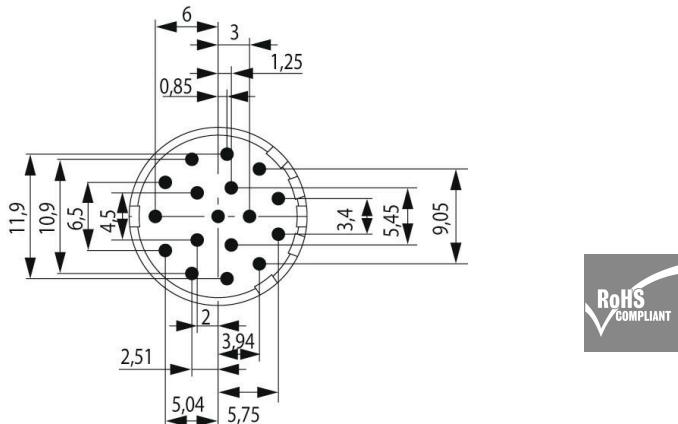

M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

バージョン	Sensor/Actuator plug-in connector
注文番号	<a href="#">1224650000</a>
種別	SAI-M23-SE-17-F-G
GTIN (EAN)	4050118008487
数量	1 items

## SAI-M23-SE-17-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E344862

## 寸法と重量

正味重量	7.92 g
------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb5cb55

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	17	コーディング	なし
接触表面	金メッキ	接続方式	はんだカップ
ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミドPA 6、PBT	接点材質	亜鉛合金
公称電圧	160 V	公称電流	8 A
プラギング回数	> 1000	汚染度	3
接点形状 (オス/メス)	オス型	接続断面積、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
接続断面積、最小	0.08 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

**SAI-M23-SE-17-F-G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

