


## TW PRV4 A-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

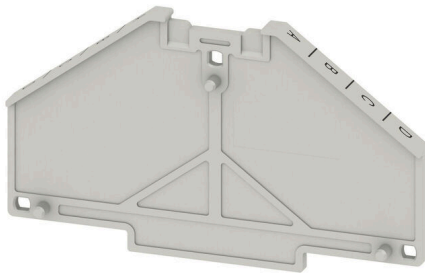

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	Pシリーズ, 隔壁, グレー, 2 mm, 印刷されたA-D, 水平
注文番号	<a href="#">1230070000</a>
種別	TW PRV4 A-D
GTIN (EAN)	4050118013764
数量	10 items

## TW PRV4 A-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	41.1 mm	奥行き (インチ)	1.6181 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.0787 inch
正味重量	4.63 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...80 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.036 kg CO2 eq.	

## システム仕様

バージョン	印刷されたA-D, 水平	レベル数	4
-------	--------------	------	---

## 材料データ

基本材質	ポリカーボネート	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

適合仕様	はい
------	----

## 分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

