


HBT 2,5 - 4,6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

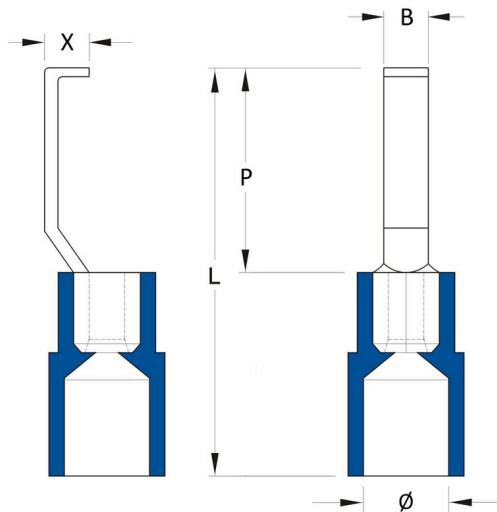

絶縁コネクタの使用で、電気接続部の品質を永続的かつ
安定的に確保することができます。
また、設置の際にも有利です。

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,2.5 mm ² - 4.6 mm ² ,青色
注文番号	1233330000
種別	HBT 2,5 - 4,6 BL
GTIN (EAN)	4050118016901
数量	100 items

HBT 2,5 - 4,6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	1.05 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	分離フックブレードケーブルラグ
------	-----------------

コネクタ

導体断面、最大	4.6 mm ²	導体断面、最小	2.5 mm ²
導体断面	2.5 mm ²	絶縁	PC
材質 / プラスチック	PC	識別色	青色

寸法

絶縁断面	4.5 mm	ピン長さ P	17.4 mm
ピンの幅 B	4.6 mm	フックノーズ X	2.1 mm
長さ L	28.2 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

HBT 2,5 - 4,6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラセットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	