

## HBT 1,5 - 4,6 RT


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

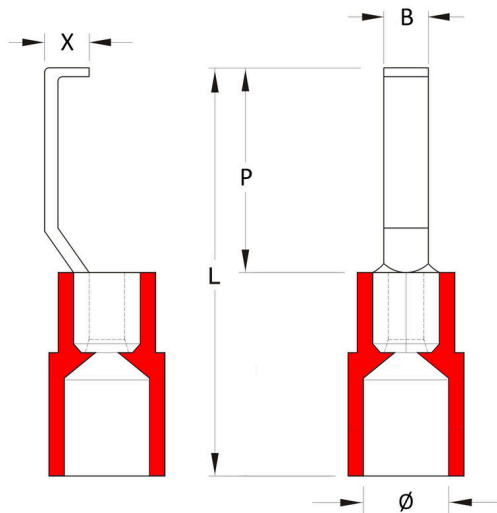

絶縁コネクタの使用で、電気接続部の品質を永続的かつ安定的に確保することができます。  
また、設置の際にも有利です。

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ、1.5 mm <sup>2</sup> 、1.5 mm <sup>2</sup> - 4.6 mm <sup>2</sup> 、赤色
注文番号	<a href="#">1233340000</a>
種別	HBT 1,5 - 4,6 RT
GTIN (EAN)	4050118210972
数量	100 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 0.86 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 分離フックブレードケーブル  
ルラグ

## コネクタ

導体断面、最大	4.6 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面	1.5 mm <sup>2</sup>	絶縁	PC
材質 / プラスチック	PC	識別色	赤色

## 寸法

絶縁断面	4 mm	ピン長さ P	17.4 mm
ピンの幅 B	4.6 mm	フックノーズ X	2.1 mm
長さ L	28.4 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## HBT 1,5 - 4,6 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール  
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

## 一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	<a href="#">9014400000</a>	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	<a href="#">9006120000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	<a href="#">9202850000</a>	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	