

IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | システムケーブル, M12 Dコード - フランジ, 開く, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m |
| 注文番号 | 1234770015 |
| 種別 | IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E |
| GTIN (EAN) | 4050118019346 |
| 数量 | 1 items |

IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ 1.5 m 長さ (インチ) 59.0551 inch
正味重量 107.5 g

温度

保管温度 -50 °C...70 °C 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度 -20 °C...60 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠 最小曲げ半径、繰返し 15 x ケーブル直径
最小曲げ半径 (1回のみ) 5 x ケーブル直径 延焼耐性 Yes

ケーブルの電気プロパティ

カテゴリ Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)

ケーブル構造

シースカラー 緑色(RAL 6018) 断面積 4 * AWG 22/7 - 0.32 mm²
シールド 360°シールド接点 絶縁断面 1.5 mm
シース直径、最大 6.7 mm シース素材 PUR

プラグ、右

プラグ右 導体の自由端

プラグ、左

左プラグ M12, D コード化, IP67, メス型接点, 直線, フランジ, プラスチック, シールド仕様

分類


ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

図面

配線図

| | M12 |
|--------|-----|
| yellow | 1 |
| white | 2 |
| orange | 3 |
| blue | 4 |

寸法図

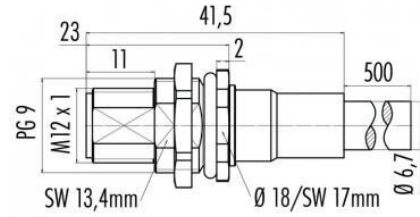

Hexagon nut enclosed loosely

寸法図



with through hole

IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール




PVC 製ケーブル対応シースストリッパー

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 種別 | AM 12 | バージョン |
| 注文番号 | 9030060000 | ツール, シースストリッパー |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | IE-CST | バージョン |
| 注文番号 | 9204350000 | ツール, シースストリッパー |
| GTIN (EAN) | 4032248653072 | |
| 数量 | 1 ST | |

空白

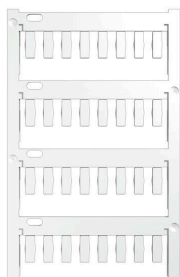

TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業のあるタイプのマーカースです。個別のラベル付けに、長い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。TM-Iの特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応します。MultiCard 形式のおかげで、PrintJet CONNECT、プロッタ、またはSTI ペンを使用して、タグをすばやく簡単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認識された認証済マーカースです
- スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します
- CLIT スリーブに関連した P-Ink または STI ペンによるラベリングには適していません

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 種別 | TM-I 12 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1718411044 | TM-I, マーカースの挿入, 12 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| 数量 | 320 ST | |

IE-C5DS4UG0015MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | TM-I 18 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1718431044 | TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| 数量 | 320 ST | |