


## ZEW 35 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

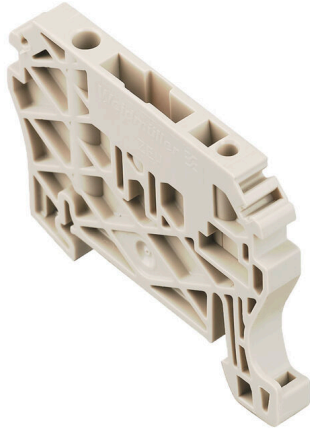

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカに対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

バージョン	エンドブラケット, グレー, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm, 100 °C
注文番号	<a href="#">1238040000</a>
種別	ZEW 35 GR
GTIN (EAN)	4050118024401
数量	20 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-12-31T00:00:00+01:00
代替製品	<a href="#">ZEW 35</a>

## ZEW 35 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	40 mm	奥行き (インチ)	1.5748 inch
高さ	55 mm	高さ (インチ)	2.1654 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	6.67 g		

## 温度

周囲温度	-50 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.149 kg CO2 eq.	

## システム仕様

バージョン	端子用	取り付けルール	TS 35
-------	-----	---------	-------

## 全般

設置アドバイス	直接実装	取り付けルール	TS 35
---------	------	---------	-------

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

設置アドバイス ロック	直接実装 ネジなし	取り付け方式	嵌合仕様
----------------	--------------	--------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

## ZEW 35 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー


- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1000 ST	
種別	WAD 5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1112910000</a>	グループマーカー, カバー, 33.3 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU
GTIN (EAN)	4032248891689	2.5, WEW 35/2, ZEWS 35/2, 白色
数量	48 ST	
種別	WAD 5 MC NE GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1112920000</a>	グループマーカー, カバー, 33.3 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU
GTIN (EAN)	4032248891771	2.5, WEW 35/2, ZEWS 35/2, 黄色
数量	48 ST	

## アクセサリ

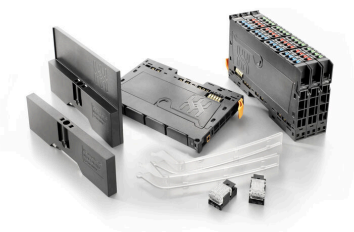

## システムアクセサリ

u-remoteシステム用の幅広いアクセサリをご覧ください。アプリケーションをさらに効率的かつ柔軟にする理想的な選択肢です。

## 一般注文データ

種別	EM 8/30	バージョン
注文番号	<a href="#">1806120000</a>	EM, 端子マーカー, 32.4 x 7.2 mm, ピッチ (mm) (P): 7.20
GTIN (EAN)	4032248275298	Weidmueller, 透明
数量	50 ST	

## ZEW 35 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ZGB 旋回可能グループタグホルダー



ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。


ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカーまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。

差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

## 一般注文データ

種別	ZGB 30	バージョン
注文番号	<a href="#">1611930000</a>	端子台マーカー, 端子マーカー, 32 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	
種別	ZGB 15	バージョン
注文番号	<a href="#">1636530000</a>	端子台マーカー, 端子マーカー, 15 x 7 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	

## WAD

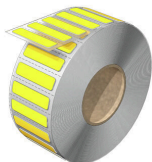

## MultiMark

MultiMark を使用すると、あらゆる種類のマーキングを可能にする高速で信頼性の高いマーキングシステムを自由に使用できます。コネクタ、導体、ケーブル、または装置 - MultiMark の製品シリーズは、優れた構造の実用的なマーカーの製品範囲を提供し、高度な M-Print® PRO 構成ソフトウェアと組み合わせて、あらゆる使用状況で使うことができます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

種別	WAD-FO 5 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2969370000</a>	端子マーカー, 5 x 33.3 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4099986783959	
数量	250 ST	