

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ**汎用性の高い分離プレート**

より良好な全体状況のために、分離プレートは、視覚的に信号をまとめたり、モジュールを電気的に絶縁したり、マーキングを挿入するように使用されます。これにより、それらは特に汎用性の高いアクセサリとなります。分離プレートにより、2つのモジュール間の空気パスおよびクリープパスが増加し、2つのモジュール間の定格絶縁電圧が最大600 Vに増加します。二重分離プレートには WAD5 または WS10/5 マーカーを表示し、継続的な渡り配線を可能にします。渡り配線チャネルを個別に分割するための通気孔により、設置が容易になります。

- 分離プレートは、グループを互いに視覚的に分離します
- 渡り配線チャネルを分割に対応する圧痕
- 分離プレートは、ふたつのモジュール間の空気パスおよびクリープパスを最大 600 V まで延長して絶縁します

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | TERMSERIES, 隔壁 |
| 注文番号 | 1240800000 |
| 種別 | TW TXS/TXZ R3.2 |
| GTIN (EAN) | 4050118028188 |
| 数量 | 10 items |

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 83.3 mm | 奥行き (インチ) | 3.2795 inch |
| 高さ | 98.8 mm | 高さ (インチ) | 3.8898 inch |
| 幅 | 3.2 mm | 幅 (インチ) | 0.126 inch |
| 正味重量 | 10.9 g | | |

温度

| | |
|------|------|
| 保管温度 | 動作温度 |
|------|------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| 取り付けレール | TS 35 | |
| 色 | 橙色 | |
| UL94 可燃性等級コンポーネント | コンポーネント UL94 可燃性等級 | ハウジング V-0 |

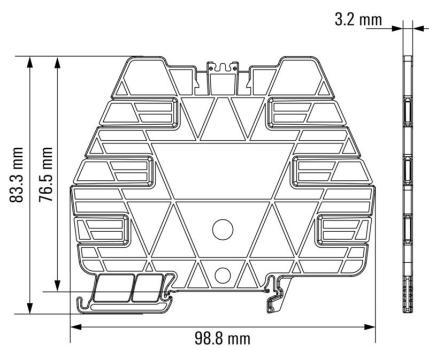
分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図****使用例**

If two partition walls are used, markers can be attached

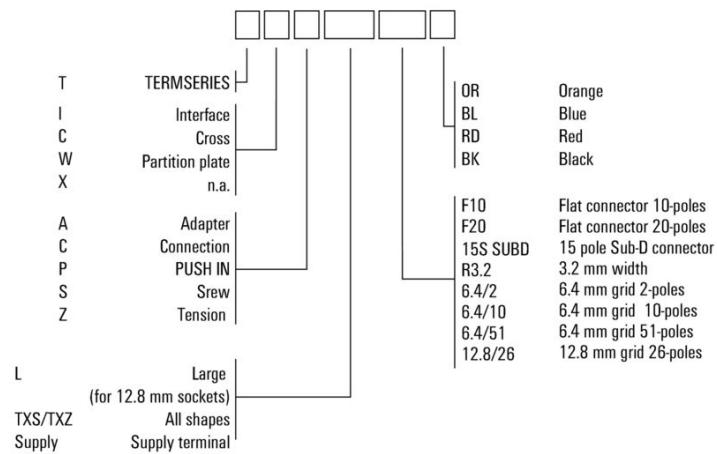
使用例

If two partition walls are used, markers can be attached

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

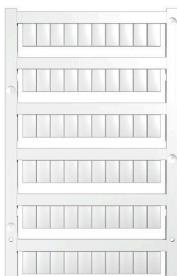
www.weidmueller.com

図面**その他****Type code TERMSERIES accessories****型式コード**

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**空白**

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーク一カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | WS 10/6 M MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1818400000 | WS, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmüller, ア |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | レン・ブラッドリー, 白色 |
| 数量 | 600 ST | |
| 種別 | WAD 5 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1112910000 | グループマーカー, カバー, 33.3 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 WDU |
| GTIN (EAN) | 4032248891689 | 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色 |
| 数量 | 48 ST | |