

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル、PROFINET、Cat. 5、PUR、緑色

一般注文データ

バージョン	システムケーブル, M12 Dコード - フランジ, M12 Dコード - ピンストレート, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), 7 m
注文番号	1244130070
種別	IE-C5DS4UG0070MBSMCS-E
GTIN (EAN)	4050118624830
数量	1 items

Weidmüller **3**

IE-C5DS4UG0070MBSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

737	=~

ROHS 適合

寸法と重量

長さ 7 m 長さ (インチ) 275.5906 inch 正味重量 427.68 g

温度

保管温度 動作温度

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 6c

場合)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン バロゲンフリー、IEC 延焼耐性 Yes 60754-2に準拠

ケーブルの電気プロパティ

カテゴリー Cat.5 (ISO/IEC

11801) / Cat.5e (TIA

T568-B)

ケーブル構造

<u>シースカラー 緑色(RAL 6018)</u> <u>断面積 4 * AWG 22/7 - 0.32 mm²</u> シールド 360°シールド接点

プラグ、右

プラグ右 M12, D コード化, IP67, フェルタ ト 末/8 デーデー

M12, D コード化, IP67, オ ス型接点, 直線, プラグ, プ ラスチック, シールド仕様

プラグ、左

左プラグ M12, D コード化, IP67, メ

M12, D コード化, IP67, メ ス型接点, 直線, フランジ, プラスチック, シールド仕

様

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面


配線図	寸法図

M12		M12
1	yellow	1
2 ——	white	0
_	orange	2
3 ——		3
4	blue	4

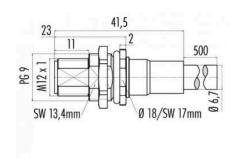

Hexagon nut enclosed loosely

寸法図

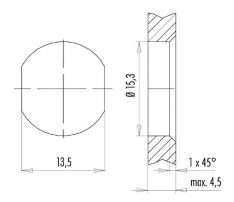

with through hole



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

数量

種別 SCREWTY SET 注文番号 <u>1910000000</u> GTIN (EAN) 4032248436842

1 ST

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール

バージョン



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別 SCREWTY SET -DM バージョン
注文番号 192000000 Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN) 4032248436859
数量 1 ST

作成日 05.11.2025 11:28:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別 SCREWTY- M12 注文番号 <u>1900000000</u> GTIN (EAN) 4032248375868

Cable gland tool for moulded M12 lines

バージョン

数量 1 ST

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

数量

1 ST

種別 SCREWTY-M12-DM バージョン 注文番号 <u>1900001000</u> Cable gland tool for moulded M12 lines GTIN (EAN) 4032248436408

作成日 05.11.2025 11:28:44 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業 のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長 い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用 意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげ で、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取 付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。 TM-I の特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置 決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応し ます。MultiCard 形式のおかげで、PrintJet CONNECT、 プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡 単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと 取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認認識された認証
- 済マーカーです ◆ スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性 を提供します
- CLITスリーブに関連した P-Ink または STI ペンによる ラベリングには適していません

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

一般注文データ

種別	TM-I 12 MC NE WS	バージョン
注文番号	<u>1718411044</u>	TM-I, マーカーの挿入, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE WS	バージョン
注文番号	<u>1718431044</u>	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	
数量	320 ST	