

SFX 9/40 S MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

スリムフィックス Xは、省スペース仕様のハロゲンフリーの導体とケーブルマーカースです。導体取り付け後でも、マーカースを取り付けることができます。SlimFixは、交通技術で実績と定評のある種別のマーカースです。SF ツールを使用すれば、小型マーカースでも簡単に設置できます。

- ハロゲンフリー材質
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカースです。
- 導線の断面積が16.0 mm²より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカース

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	SlimFix X, 導体およびケーブルマーカース, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, 顧客の仕様に準拠
注文番号	1248740000
種別	SFX 9/40 S MC SDR
GTIN (EAN)	4050118038996
数量	16 items

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	13.62 mm	幅 (インチ)	0.5362 inch
正味重量	1.13 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.010 kg CO2 eq.

一般データ

バージョン	ケーブルタイによる取付け	
幅	13.62 mm	
UL 94 可燃性等級	V-2	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	顧客の仕様に準拠	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリアミド66	
印刷文字	M-Print PRO Fileを要求	
アドバイスラベル	顧客要件に応じた色（M-PrintPROファイルをお送りください）	
パッケージ単位当たりマーカース数	供給フォーム	MultiCard
ラベリングフィールドのサイズ	40 x 8.5 mm	
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
組み合わせごとのマーカース数	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
動作温度範囲	-40...100 °C	

導体およびケーブルマーカース


ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	500 mm ²
導体断面、最小	16 mm ²	導体外径、最大	40 mm
導体外径、最小	7 mm	導体外径	7 - 40 mm
接続配線の断面	16 - 500 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

図面

使用例

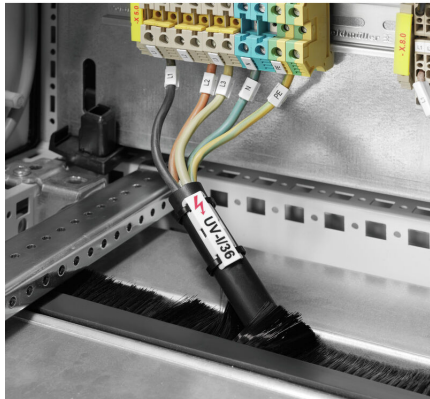

図に類似