

HDC 40D TOBU 2M25G2M16G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勤合状態, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 16, M 25
注文番号	1251020000
種別	HDC 40D TOBU 2M25G2M16G CS
GTIN (EAN)	4050118049824
数量	1 items

HDC 40D TOBU 2M25G2M16G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

230.56 g

温度

制限温度

-40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	M 16, M 25
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
上部ケーブル取り入れ口数	2	側方ケーブル取り入れ口数	4
ハウジング設計	プラグハウジング	ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ
設計	高	設置サイズ	6
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	プラグ

HDC 40D TOBU 2M25G2M16G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	シーリング無し
内付スレッド	M 25, M 16	色 (RAL)	RAL 7035
BG	6	Moduplug®に最適	はい

一般データ

UL 94 可燃性等級	None	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65, 勘合状態		

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	93.3 mm	ハウジングBの高さ	76 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 40D TOBU 2M25G2M16G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

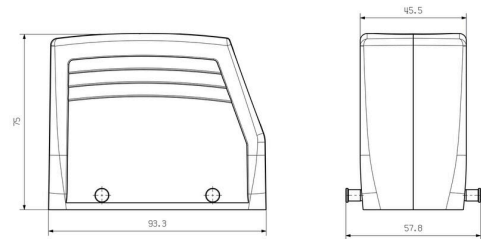

HDC 40D TOBU 2M25G2M16G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 16B DMDQ 2QB	バージョン	
注文番号	1665270000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ	
GTIN (EAN)	4008190421977	ジング上部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り	
数量	1 ST	入れ口サイズ: none	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M25 - MS 68	バージョン	
注文番号	1772230000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, スト	
GTIN (EAN)	4032248129881	レート, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67,	
数量	25 ST	IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ	
種別	VG M25 - K 68	バージョン	
注文番号	1772310000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス	
GTIN (EAN)	4032248129973	トレート, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66,	
数量	25 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6	
種別	VG M16 - MS 68	バージョン	
注文番号	1772210000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, スト	
GTIN (EAN)	4032248129867	レート, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67,	
数量	50 ST	IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ	
種別	VG M16 - K 68	バージョン	
注文番号	1772290000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド,	
GTIN (EAN)	4032248129959	ストレート, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66,	
数量	50 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6	