



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







1,2 Ah から 17 Ah までの容量を有する 5 つのバッテリーモジュールは、30 分間に 40 A まで、または 30 時間に 1 A まで供給可能で、DC UPS 制御ユニット CP DC UPS 24V 20A/10A および CP DC UPS 24V 40A と完全な互換性を有します。そして確実に、DURAeco シリーズは、コスト効率の高い形状で柔軟で使いやすいソリューションです。

一般注文データ

バージョン	Battery
注文番号	<u>1251070000</u>
種別	CP A BATTERY 24V DC3.4AH
GTIN (EAN)	4050118043105
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2021-07-31T00:00:00+02:00
代替製品	DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認





ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E349959

寸法と重量

深さ	137 mm	奥行き(インチ)	5.3937 inch
高さ	144 mm	高さ (インチ)	5.6693 inch
幅	108 mm	幅(インチ)	4.252 inch
正味重量	3478 g		

温度

保管温度 -15 °C40 °C	動作温度	0 °C40 °C
------------------	------	-----------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

インターフェースとコントロール入力を操作

温度ノローノ	NIC 100 kΩ	
λ 1 1		

公称入力電圧	24 V DC	公称容量	3.4
充電電流、最大	0.51 A		

出力

パラレル接続オプション	はい	出力電流、最大	25 A
バッファ時間10A	11.3 min	温度プローブ	NTC 100 kΩ
逆電圧保護	はい	 バッファ時間 20A	5 min
過負荷および短絡保護	25 Aヒューズ		

一般データ

保護度合い	IP20	最大通気時湿度(動作時)	5 %95 % RH
IEC 68-2-6準拠の振動 DIN レール / 壁	0.7/0.7 g	クリップインフット	金属
IEC 68227に準拠した衝撃壁	30 g		

絶縁協調

保護等級	II、グランド接続な し、SELV(安全低電圧) 対応





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続データ (信号)

導体接続断面積、細線仕様 (信号)、 最大.	1.5 mm ²	導体接続方法	プラグ接続可能なねじ接続
導体断面積、AWG/kcmil、最大	16	導体断面積、固定式、最小	0.2 mm ²
導体断面積、固定式、最大	1.5 mm ²	導体接続断面積、細線仕様(信号)、晶 小	륁 0.2 mm²
端子数	2	配線断面、AWG/kcmil 、最小	28

接続データ (入力)

導体断面、AWG/kcmil 、最大	10	導体断面、AWG/kcmil 、最小	22
配線接続断面、フレキシブル(入力)、	6 mm ²	導体断面、フレキシブル、最小	0.5 mm ²
最大			
導体断面、硬質、最大	6 mm ²	導体断面、硬質、最小	0.2 mm ²
締付けトルク、最小	0.5 Nm		0.6 Nm

接続データ (出力)

端子数	2 (+ / -)	導体断面、AWG/kcmil 、最大	10
導体断面、AWG/kcmil 、最小	22	導体断面、フレキシブル、最大	6 mm ²
導体断面、フレキシブル、最小	0.5 mm ²	導体断面、硬質、最大	6 mm²
導体断面、硬質、最小	0.2 mm ²	締付けトルク、最小.	0.5 Nm
締付けトルク、最大	0.6 Nm		

分類

ETIM 6.0	EC002850	ETIM 7.0	EC002850
ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 9.0	27-04-06-92
ECLASS 9.1	27-04-92-01	ECLASS 10.0	27-04-06-92
ECLASS 11.0	27-04-06-92	ECLASS 12.0	27-04-06-92
ECLASS 13.0	27-04-06-92	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

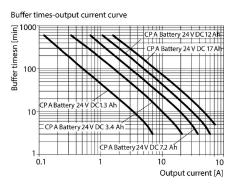

Buffer Time



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

セサ

エンドブラケット







ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で 信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンド ブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョ ンも利用できます。エンドブラケットには、グループ マーカー対応のマーキングオプション、およびテストプ ラグホルダーが含まれます。

-般注文データ

種別 WEW 35/1 V0 GF SW バージョン 注文番号 1478990000 エンドブラケット, 黒色, TS 35, V-O, Wemid, 幅: 12 mm, 130 °C GTIN (EAN) 4050118286892

数量

種別 WEW 35/2 V0 GF SW

1479000000 注文番号 GTIN (EAN) 4050118286779

50 ST 数量

バージョン

エンドブラケット, 黒色, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 8 mm, 130 °C

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全 硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレー ド、ガンメタル仕上げ。

-般注文データ

種別 SDIS SL 0.6X3.5X100 バージョン 注文番号 1274660000

GTIN (EAN) 4050118072631

スクリュードライバー,取付けツール

設置



Weidmüller Power Supplys 対応取り付けアクセサリ。

作成日 05.11.2025 04:42:03 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

数量

種別 MTA 45 MF 注文番号 <u>1251310000</u> GTIN (EAN) 4050118042719 バージョン

Electronics housings, Mounting flange