

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1,2 Ah から 17 Ah までの容量を有する 5 つのバッテリーモジュールは、30 分間に 40 A まで、または 30 時間に 1 A まで供給可能で、DC UPS 制御ユニット CP DC UPS 24V 20A/10A および CP DC UPS 24V 40A と完全な互換性を有します。そして確実に、DURAeco シリーズは、コスト効率の高い形状で柔軟で使いやすいソリューションです。

一般注文データ

バージョン	Battery
注文番号	1251070000
種別	CP A BATTERY 24V DC3.4AH
GTIN (EAN)	4050118043105
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2021-07-31T00:00:00+02:00
代替製品	DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E349959

寸法と重量

深さ	137 mm	奥行き (インチ)	5.3937 inch
高さ	144 mm	高さ (インチ)	5.6693 inch
幅	108 mm	幅 (インチ)	4.252 inch
正味重量	3478 g		

温度

保管温度	-15 °C...40 °C	動作温度	0 °C...40
------	----------------	------	-----------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

インターフェースとコントロール入力を操作

温度プローブ	NTC 100 kΩ
--------	------------

入力

公称入力電圧	24 V DC	公称容量	3.4
充電電流、最大	0.51 A		

出力

パラレル接続オプション	はい	出力電流、最大	25 A
バッファ時間10A	11.3 min	温度プローブ	NTC 100 kΩ
逆電圧保護	はい	バッファ時間 20A	5 min
過負荷および短絡保護	25 Aヒューズ		

一般データ

保護度合い	IP20	最大通気時湿度 (動作時)	5 %...95 % RH
IEC 68-2-6準拠の振動 DIN レール / 壁	0.7/0.7 g	クリップインフィット	金属
IEC 68227に準拠した衝撃壁	30 g		

絶縁協調

保護等級	III、グラウンド接続なし、SELV (安全低電圧) 対応
------	-------------------------------

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続データ (信号)

導体接続断面積、細線仕様 (信号)、最大	1.5 mm ²	導体接続方法	プラグ接続可能なねじ接続
導体断面積、AWG/kcmil、最大	16	導体断面積、固定式、最小	0.2 mm ²
導体断面積、固定式、最大	1.5 mm ²	導体接続断面積、細線仕様 (信号)、最小	0.2 mm ²
端子数	2	配線断面、AWG/kcmil、最小	28

接続データ (入力)

導体断面、AWG/kcmil、最大	10	導体断面、AWG/kcmil、最小	22
配線接続断面、フレキシブル (入力)、最大	6 mm ²	導体断面、フレキシブル、最小	0.5 mm ²
導体断面、硬質、最大	6 mm ²	導体断面、硬質、最小	0.2 mm ²
締付けトルク、最小	0.5 Nm	締付けトルク、最大	0.6 Nm

接続データ (出力)

端子数	2 (+ / -)	導体断面、AWG/kcmil、最大	10
導体断面、AWG/kcmil、最小	22	導体断面、フレキシブル、最大	6 mm ²
導体断面、フレキシブル、最小	0.5 mm ²	導体断面、硬質、最大	6 mm ²
導体断面、硬質、最小	0.2 mm ²	締付けトルク、最小	0.5 Nm
締付けトルク、最大	0.6 Nm		

分類

ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		


CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

Buffer times-output current curve

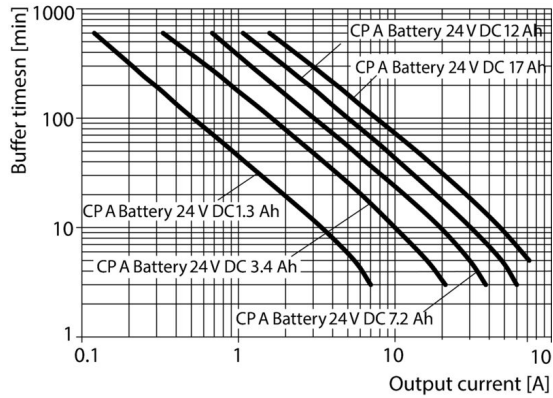

Buffer Time

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドブラケット



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	WEW 35/1 V0 GF SW	バージョン
注文番号	1478990000	エンドブラケット, 黒色, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286892	
数量	50 ST	
種別	WEW 35/2 V0 GF SW	バージョン
注文番号	1479000000	エンドブラケット, 黒色, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
数量	50 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

種別	SDIS SL 0.6X3.5X100	バージョン
注文番号	1274660000	スクリュードライバー, 取付けツール
GTIN (EAN)	4050118072631	
数量	1 ST	

設置



Weidmüller Power Supplies 対応取り付けアクセサリ。

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	MTA 45 MF	バージョン
注文番号	1251310000	Electronics housings, Mounting flange
GTIN (EAN)	4050118042719	
数量	1 ST	