

CH20M17 C TP 8089

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



CH20Mハウジングのフリップカバーでは、お客様の用途をサポートする実用的機能をご用意しています。密封できるため、コンテンツの安全と保護がさらに強化されます。また、重要な情報やロゴを明確に表示するために、パッド印刷を使用してカバー上で印刷するオプションもあります。

さらに、マーカーを使用して、具体的な手順やマーキングをカバーに直接適用できます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | モジューラーハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M 透明, カバーを反転, 幅: 17.5 mm |
| 注文番号 | 1254160000 |
| 種別 | CH20M17 C TP 8089 |
| GTIN (EAN) | 4050118046939 |
| 数量 | 70 items |

CH20M17 C TP 8089

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 6 mm | 奥行き (インチ) | 0.2362 inch |
| 高さ | 86.9 mm | 高さ (インチ) | 3.4213 inch |
| 幅 | 17.5 mm | 幅 (インチ) | 0.689 inch |
| 正味重量 | 2.26 g | | |

温度

| | | | |
|------|-------------------------------|--------|--------------|
| 周囲温度 | -25 °C...85 °C | 動作温度範囲 | -40...120 °C |
| 湿度 | 相対湿度 : 5 ~ 93%、Tu = 40°C、結露なし | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

材質データ

| | | | |
|-------------|--------|--------------|----------------|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | 絶縁材 | PC |
| 絶縁材グループ | IIIa | 表面仕上 | 未処理 |
| 基本材質 | プラスチック | 比較追跡指数 (CTI) | 175 ≤ CTI <400 |

一般データ

| | | | | |
|--------------|-----|--|---------------|--|
| 色 | 透明 | 保護度合い | IP20がインストール済み | |
| カラーチャート (類似) | - | アセンブリ全体に関する情報について CH20M17 B BK/OR 2010 は、関連記事を参照 | | |
| 封止オプション | いいえ | | | |

コンポーネントプロパティ

| | | | |
|----------|------|-----------|----|
| セーフティロック | 密閉可能 | マーカー一体化可能 | はい |
|----------|------|-----------|----|

個別化オプション

| | | | |
|-----------------|------------------------|----------------|----|
| お客様固有のカットアウトが可能 | いいえ | お客様固有のラベル付けが可能 | はい |
| 顧客固有の注文プロセス | ダウンロードのガイドラインを参照してください | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-03 | | |

CH20M17 C TP 8089

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

製品イメージ



寸法図

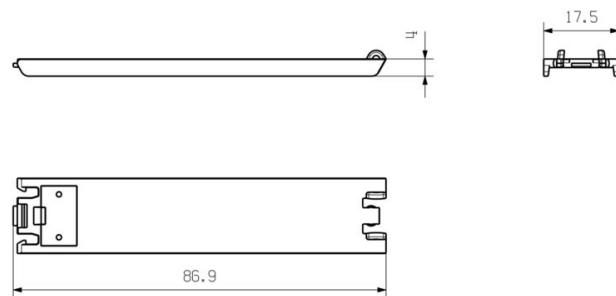


CH20M17 C TP 8089

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷

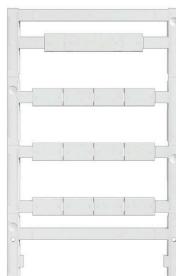

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：


- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR | バージョン |
| 注文番号 | 1038860000 | ESG, デバイスマーカー x 13.5 mm, PA 66, 色: 顧客の仕様に準拠, プラ |
| GTIN (EAN) | 4032248768110 | グ接続可能 |
| 数量 | 1 ST | |

空白

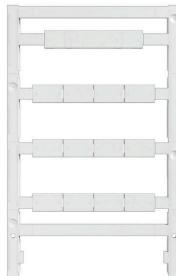

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 8/13.5/43.3 SAI AU | バージョン |
| 注文番号 | 1912130000 | ESG, デバイスマーカー x 13.5 mm, PA 66, 色: 透明, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4032248541164 | |
| 数量 | 5 ST | |