


TW PRV4 4-1 SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

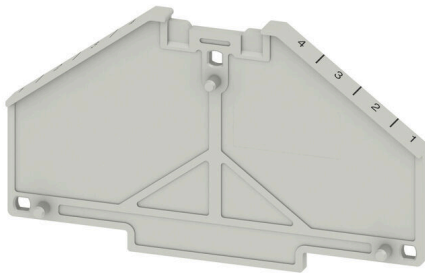

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	Pシリーズ, 隔壁, グレー, 2 mm, 印刷済み, 4-1, 垂直
注文番号	1254740000
種別	TW PRV4 4-1 SE
GTIN (EAN)	4032248112593
数量	10 items

TW PRV4 4-1 SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	41.1 mm	奥行き (インチ)	1.6181 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.0787 inch
正味重量	4.6 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...80 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.036 kg CO2 eq.

システム仕様

バージョン 印刷済み, 4-1, 垂直

材料データ

基本材質	ポリカーボネート	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

適合仕様 はい

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

