


SAKSI 4 LD 1D 230V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

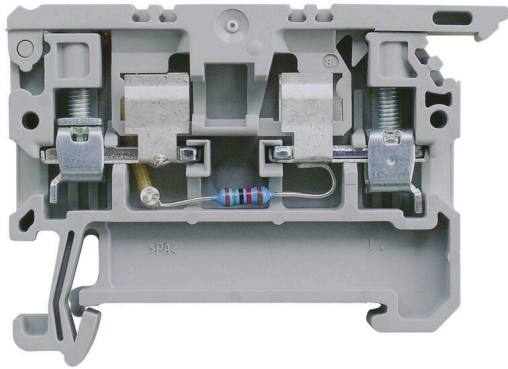

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ヒューズ端子, ねじ接続, グレー, 4 mm ² , 6.3 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35 |
| 注文番号 | 1255790000 |
| 種別 | SAKSI 4 LD 1D 230V AC/DC |
| GTIN (EAN) | 4050118120561 |
| 数量 | 25 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |

SAKSI 4 LD 1D 230V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (UR) E60693

寸法と重量

| | | | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ | 52 mm | 奥行き (インチ) | 2.0472 inch |
| DIN レールを含む奥行き | 42.5 mm | 高さ | 58 mm |
| 高さ (インチ) | 2.2835 inch | 幅 | 8.1 mm |
| 幅 (インチ) | 0.3189 inch | 正味重量 | 12.4 g |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...75 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7cl
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

UL評価データ

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 導体サイズ工場配線最大 (UR) | 10 AWG | 導体サイズ工場配線最小 (UR) | 22 AWG |
| 証明書番号 (UR) | E60693 | 導体サイズフィールド配線最小 (UR) | 22 AWG |
| 導体サイズフィールド配線最大 (UR) | 10 AWG | | |

クランプ用コンダクタ (定格接続)

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| IEC 60947-1 準拠のゲージ | A3 | 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 10 |
| 接続方向 | 横向きに | 締め付けトルク、最大 | 0.8 Nm |
| 締め付けトルク、最小 | 0.5 Nm | 被覆剥き長さ | 8 mm |
| 接続方式 | ねじ接続 | 接続数 | 2 |
| クランプ範囲、最大 | 4 mm ² | クランプ範囲、最小 | 0.5 mm ² |
| クランプネジ | M 3 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 22 |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 4 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 4 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大 | | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小 | |
| 配線接続断面、細径撚線、最大 | 4 mm ² | 配線接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm ² |
| 接続断面、撚線、最大 | 4 mm ² | 接続断面、撚線、最小 | 0.5 mm ² |
| 配線接続断面ソリッドコア、最大 | 4 mm ² | 配線接続断面、ソリッドコア、最小 | 0.5 mm ² |
| 接続断面、細径撚線、最小 | 0.5 mm ² | | |

システム仕様

| | | | |
|---------------|----|-----------------|---|
| エンドカバープレートの要求 | はい | 電位数 | 1 |
| レベル数 | 1 | レベルごとのクランプポイント数 | 2 |

SAKSI 4 LD 1D 230V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|---------|-----|---------------|-------|
| 層ごとの電位数 | 1 | 内部で交差接続されたレベル | いいえ |
| PE 接続 | いいえ | 取り付けレール | TS 35 |
| N 関数 | いいえ | PE 関数 | いいえ |
| PEN 関数 | いいえ | | |

全般

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 導体接続断面積 AWG、最大 | AWG 10 | 配線接続断面積 AWG、最小 | AWG 22 |
| 取り付けレール | TS 35 | | |

材料データ

| | | | |
|-------------|---------|---|-----|
| 基本材質 | PA 66/6 | 色 | グレー |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

評価データ

| | | | |
|------------|-------------------|------------------------|--------|
| 定格断面 | 4 mm ² | 定格電圧 | 500 V |
| 定格 DC 電圧 | 500 V | 公称電流 | 6.3 A |
| 最大導体電流 | 6.3 A | IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗 | 1 mΩ |
| 定格インパルス耐電圧 | 6 kV | IEC 60947-7-xに準拠した出力損失 | 1.02 W |
| 汚染度 | 3 | | |

追加の技術データ

| | |
|--------|------|
| 取り付け方式 | 箆合仕様 |
|--------|------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ETIM 10.0 | EC000899 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 | | |

SAKSI 4 LD 1D 230V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SAKAP/SAKSI 4 BK | バージョン |
| 注文番号 | 1531450000 | 端子エンドプレートおよび隔壁, 黒色, 高さ: 52 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, |
| GTIN (EAN) | 4050118336900 | PA 66/6 |
| 数量 | 20 ST | |
| 種別 | SAKEW 35 | バージョン |
| 注文番号 | 1129450000 | 端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 50 mm, 幅: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248970612 | V-0, PA 66/6 |
| 数量 | 50 ST | |

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | QB 58/8/15 | バージョン |
| 注文番号 | 0545400000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 27 A, 極数: 58, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 0.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190028794 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | QB 58/8/9/WI | バージョン |
| 注文番号 | 0545300000 | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 27 A, 極数: 58, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 0.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190125080 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ISPF QB58 SW | バージョン |
| 注文番号 | 0546000000 | 絶縁プロファイル, PVC, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190116705 | |
| 数量 | 10 ST | |

SAKSI 4 LD 1D 230V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッパ

一般注文データ


| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| 種別 | SDS 0.6X3.5X100 | バージョン | |
| 注文番号 | 9008330000 | スクリュードライバ, スクリュードライバ | |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

アクセサリ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | SAKTW 35 | バージョン | |
| 注文番号 | 2696960000 | 端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 55 mm, 幅: 1.5 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4050118861464 | V-0, PA 66/6 | |
| 数量 | 20 ST | | |

BLM

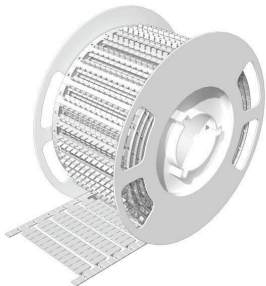

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | BLM 5/8 TB | バージョン | |
| 注文番号 | 7760380692 | BLM, 端子マーカ, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白 | |
| GTIN (EAN) | 6944169819148 | 色 | |
| 数量 | 4800 ST | | |

SAKSI 4 LD 1D 230V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1046350000 | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | 白色 |
| 数量 | 800 ST | |