

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

特注のみ



- 自動被覆剥きおよびクrimp対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクrimp
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	Automatic stripper and crimper
注文番号	1266370000
種別	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
数量	1 items

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	280 mm	奥行き (インチ)	11.0236 inch
高さ	390 mm	高さ (インチ)	15.3543 inch
幅	410 mm	幅 (インチ)	16.1417 inch
正味重量	23000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC Lead 7439-92-1


PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	0.14 ~ 0.34 mm ² (~ AWG 26 - 22)	ドライブ	電空
パルス時間	約1.5 s	フェルル断面積、最大.	0.34 mm ²
フェルル断面積、最小.	0.14 mm ²	クリンプ長さ	6/8 mm
消耗品	ルーズケーブルプラグ, プラスチックカラー付属の有無	ワイヤエンドフェルルの長さ	10/12 mm
圧縮空気接続	5 bar	電氣的接続	100-240 V / 50/65 Hz

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

図面

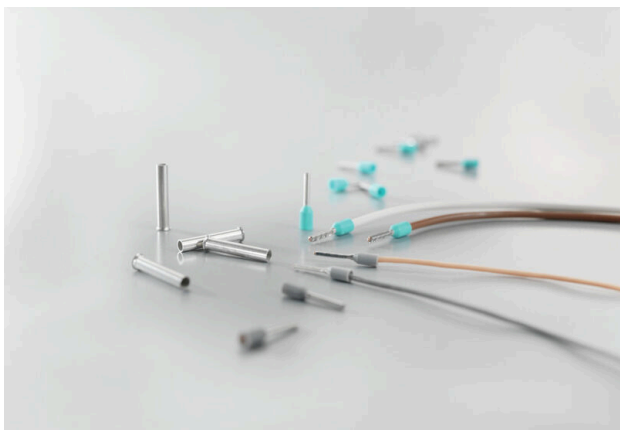

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

種別	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	バージョン
注文番号	1283530000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 0.14 CA 100 C	バージョン
注文番号	1314530000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118117592	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 0.25 CA 100 C	バージョン
注文番号	1314520000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118117585	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 0.34 CA 100 C	バージョン
注文番号	1314510000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118117370	
数量	1 ST	