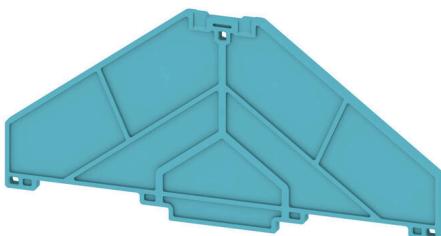


**PAP PRV/PPV8 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

**一般注文データ**

バージョン	Pシリーズ、エンドプレート、青色、3 mm
注文番号	<a href="#">1268000000</a>
種別	PAP PRV/PPV8 BL
GTIN (EAN)	4032248113040
数量	10 items

**PAP PRV/PPV8 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

ROHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	58.5 mm	奥行き (インチ)	2.3031 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.7244 inch
幅	3 mm	幅 (インチ)	0.1181 inch
正味重量	8.89 g		

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	125 °C

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	エンドプレート
-------	---------

**全般**

設置アドバイス	直接実装
---------	------

**材料データ**

基本材質	ポリカーボネート	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

**追加の技術データ**

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
取り付け方式	直接実装		

**分類**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		