

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









2 つの I/O スレーブ間、または制御と単体の I/O サブスクライバ間の接続を実現する最も確実な方法は、組立済ケーブルによる方法です。ケーブル配線は、PROFIBUS、CANopen、DeviceNetTM、EtherCAT、イーサネットを対象範囲とします。

一般注文データ

バージョン	母線, 接続ライン, M12, 極数: 5, 3 m, ピン、ストレート, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	<u>1268520000</u>
種別	SAIL-M12G-USB-3.0U
GTIN (EAN)	4050118057393
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

三川

MAMID承認件数

(色器

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 105 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 6c 場合)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	3 m	シースカラー	黒色
配線数	4	シールド仕様	はい
ハロゲン	いいえ		PE
シース材料	PUR	構成可能ケーブル長	いいえ
UL AWM スタイル準拠の外装	20963 (80 °C / 30 V)	 ハイブリッドケーブル	いいえ
交差結合照射	いいえ		 白色, 緑色, 赤色, 黒色
極数	5		

-般的な技術データ

コーディング	A-coded	接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ	LED	いいえ
バージョン	ピン、ストレート		PUR
絶縁抵抗	108 Ω		5 V
公称電流	1 A	保護度合い	IP67
	3	ジャンパー	該当なし
スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C
締付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm		

電気プロパティ

絶縁抵抗 108 Ω 公称電圧 5 V

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン いいえ

ケーブルの電気プロパティ

絶縁抵抗 108 Ω 公称電流 1 A

ケーブル構造

シースカラー	黒色	配線数	4
絶縁	PE	カラーコーディング	白色,緑色,赤色,黒色

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- 0	_		•	
_	=	~		_
	•	٠,		40

コネクタ, USB A, 極数: 4, IP67, オス型接点, 直線, シールドなし プラグ右

プラグ、左

左プラグ

コネクタ, M12, A コード 化, 極数: 5, IP67, オス型接 点, 直線, シールドなし

分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

3 カタログステータス / 図面



 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面


寸法図





Male, straight

極スキーム

  寸法図

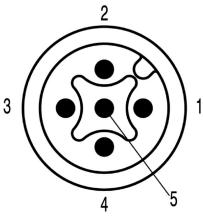





USB type A





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 
Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

理想的な工具:トルク機能を備えたScrewty®





Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F