

SAIL-M12G-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



2つのI/Oスレーブ間、または制御と単体のI/Oサブスクライバ間の接続を実現する最も確実な方法は、組立済ケーブルによる方法です。ケーブル配線は、PROFIBUS、CANopen、DeviceNetTM、EtherCAT、イーサネットを対象範囲とします。

一般注文データ

バージョン	母線、接続ライン、M12、極数: 5, 3 m、ピン、ストレート、シールド仕様: はい、LED: いいえ、シース材料: PUR、ハロゲン: いいえ
注文番号	1268520000
種別	SAIL-M12G-USB-3.0U
GTIN (EAN)	4050118057393
数量	1 items

SAIL-M12G-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量 105 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb5cb55

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	3 m	シースカラー	黒色
配線数	4	シールド仕様	はい
ハロゲン	いいえ	絶縁	PE
シース材料	PUR	構成可能ケーブル長	いいえ
UL AWM スタイル準拠の外装	20963 (80 °C / 30 V)	ハイブリッドケーブル	いいえ
交差結合照射	いいえ	カラーコーディング	白色, 緑色, 赤色, 黒色
極数	5		

一般的な技術データ

コーディング	A-coded	接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ	LED	いいえ
バージョン	ピン、ストレート	ハウジング主要材質	PUR
絶縁抵抗	108 Ω	公称電圧	5 V
公称電流	1 A	保護度合い	IP67
汚染度	3	ジャンパー	該当なし
スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ	ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C
締付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm		

電気プロパティ

絶縁抵抗	108 Ω	公称電圧	5 V
------	-------	------	-----

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン	いいえ
------	-----

ケーブルの電気プロパティ

絶縁抵抗	108 Ω	公称電流	1 A
------	-------	------	-----

ケーブル構造

シースカラー	黒色	配線数	4
絶縁	PE	カラーコーディング	白色, 緑色, 赤色, 黒色

SAIL-M12G-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

プラグ、右

プラグ右	コネクタ, USB A, 極数: 4, IP67, オス型接点, 直線, シールドなし
------	---

プラグ、左

左プラグ	コネクタ, M12, A コード 化, 極数: 5, IP67, オス型接 点, 直線, シールドなし
------	---

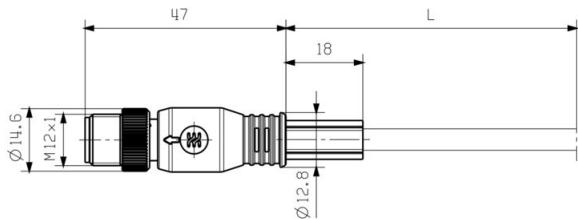
分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

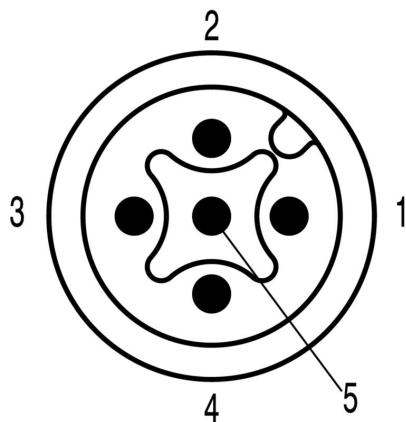
SAIL-M12G-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

 
www.weidmueller.com

図面**寸法図**

Male, straight

極スキーム

M12, pin, A-coded

寸法図

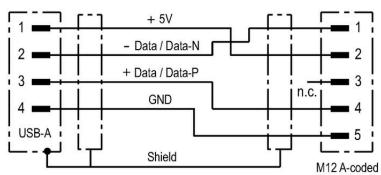
USB type A

SAIL-M12G-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

配線図**理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®**

Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F