

## EW 35 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

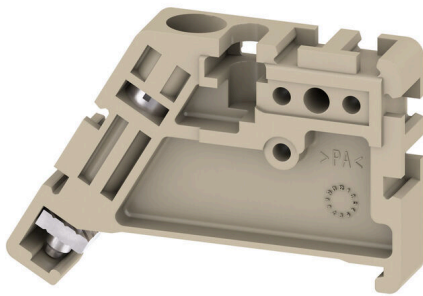

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカに対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

バージョン	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 130 °C
注文番号	<a href="#">1269050000</a>
種別	EW 35 DB
GTIN (EAN)	4050118065008
数量	50 items

## EW 35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	27 mm	奥行き (インチ)	1.063 inch
高さ	46 mm	高さ (インチ)	1.811 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.3543 inch
正味重量	5.32 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.043 kg CO2 eq.	

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

締付けトルク、最大.	0.6 Nm	締付けトルク、最小.	0.5 Nm
------------	--------	------------	--------

## システム仕様

バージョン	端子用	取り付けレール	TS 35
-------	-----	---------	-------

## 全般

設置アドバイス	直接実装	取り付けレール	TS 35
---------	------	---------	-------

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	ねじ込み
ロック	ねじ固定用		

## 分類

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

## ZGB 旋回可能グループタグホルダー



ZGB 15 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカまたは差し込み板 ESO15 を保持できます。  
ZGB 30 は、ヒンジ付属グループタグキャリアです。タグキャリアは、dekafix 5、WS12/5 端子マーカまたは差し込み板 ESO7 を保持できます。  
差し込み板と保護ストリップは「アクセサリ」の下にあります。

## 一般注文データ

種別	ZGB 15	バージョン
注文番号	<a href="#">1636530000</a>	端子台マーカ、端子マーカ、15 x 7 mm、ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	
種別	ZGB 30	バージョン
注文番号	<a href="#">1611930000</a>	端子台マーカ、端子マーカ、32 x 7 mm、ピッチ (mm) (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	