

SAIL-VSB-M8G-3-0.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態はLEDで表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | バルブケーブル(組立型), ストレートプラグ-バルブプラグ, 工業デザイン B (11 mm), M8=なし, ケーブル長: 0.4 m, PUR, 黒色 |
| 注文番号 | 1271590040 |
| 種別 | SAIL-VSB-M8G-3-0.4U |
| GTIN (EAN) | 4050118893403 |
| 数量 | 1 items |

SAIL-VSB-M8G-3-0.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 84.48 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

ケーブルの技術仕様

| | | | |
|-------------|---------------|------------|---------------------|
| ケーブル長 | 0.4 m | シースカラー | 黒色 |
| ケーブルキャリアに最適 | はい | コア断面積 | 0.5 mm ² |
| シールド仕様 | いいえ | ハロゲン | いいえ |
| 絶縁 | PP | 加速 | 5 m/s ² |
| 曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 | 曲げ半径、最小、定置 | 5 x ケーブル直径 |
| 曲げサイクル | 2 Mio | 速度 | 200 m/s |
| シース材料 | PUR | 溶接火花耐久性 | いいえ |
| カラーコーディング | 茶色, 青色, 緑色/黄色 | 歪み耐性 | 0 °/m |
| 温度範囲、固定 | -50...80 °C | 溶接スパーク耐久性 | いいえ |
| 温度範囲、移動 | -25...80 °C | 極数 | 3 |

一般的な技術データ

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------|--------------|
| コーディング | 工業デザイン B (11 mm), M8 =なし | 接続スレッド | その他 |
| 接触表面 | 錫メッキ | LED | はい |
| バージョン | ストレートプラグ - パルププラグ | ハウジング主要材質 | TPU |
| 接点材質 | CuZn | 公称電圧 | 24 V |
| 公称電流 | 4 A | 保護度合い | IP67, ねじ込み |
| すべてのパルププラグには保護回路が取り付けられます | サブレッサダイオード | ハウジングの温度範囲 | -25 - +80 °C |

プラグ、右

プラグ右 コネクタ, M8, 極数: 3, IP67, オス型接点, 直線, シールドなし

プラグ、左

左プラグ コネクタ, パルププラグ, 工業デザインB (11 mm), 極数: 3, IP67, メス型接点, 角度0°, 保護回路付き: サ

SAIL-VSB-M8G-3-0.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プレッサダイオード, LED
黄色, シールドなし

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |


SAIL-VSB-M8G-3-0.4U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

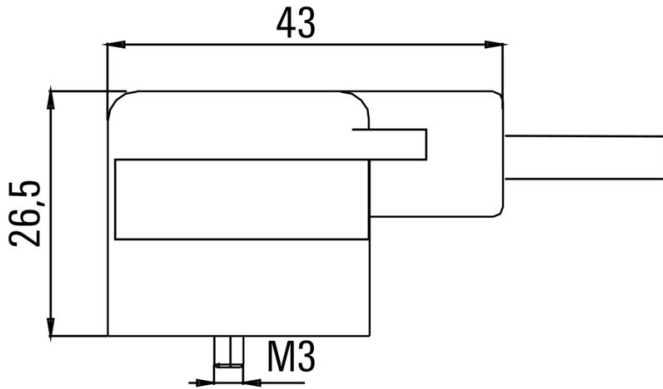

寸法図

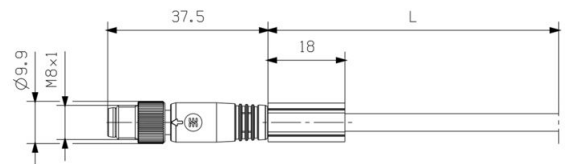

極スキーム

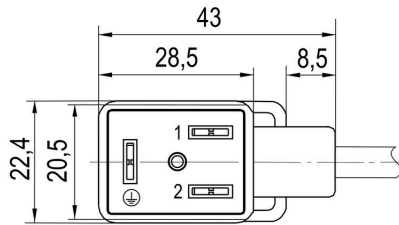

極スキーム



配線図

