

SAIL-VSB-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態はLEDで表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | バルブケーブル(組立型), ストレートプラグ-バルブプラグ, 工業デザイン B (11 mm), M8=なし, ケーブル長: 10 m, PUR, 黒色 |
| 注文番号 | 1271591000 |
| 種別 | SAIL-VSB-M8G-3-10U |
| GTIN (EAN) | 4050118167771 |
| 数量 | 1 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 最終注文日 | 2027-02-28T00:00:00+01:00 |

SAIL-VSB-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 110 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6ef4f442-4200-442c-9896-7fd648ce3c59

ケーブルの技術仕様

| | | | |
|-------------|-----------------|------------|---------------------|
| ケーブル長 | 10 m | シースカラー | 黒色 |
| ケーブルキャリアに最適 | はい | コア断面積 | 0.5 mm ² |
| シールド仕様 | いいえ | ハロゲン | いいえ |
| 絶縁 | PP | 加速 | 5 m/s ² |
| 曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 | 曲げ半径、最小、定置 | 5 x ケーブル直径 |
| 曲げサイクル | 2 Mio | 速度 | 200 m/s |
| シース材料 | PUR | 溶接火花耐久性 | いいえ |
| カラーコーディング | 茶色, 青色, 緑色/黄色 | 歪み耐性 | 0 °/m |
| 温度範囲、固定 | -50...80 °C | 溶接スパーク耐久性 | いいえ |
| 温度範囲、移動 | -25...80 °C | 極数 | 3 |
| 外径 | 4.6 mm ± 0.2 mm | | |

一般的な技術データ

| | | | |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| コーディング | 工業デザイン B (11 mm), M8 = なし | 接触表面 | 錫メッキ |
| LED | はい | バージョン | ストレートプラグ - パルププラグ |
| 公称電圧 | 24 V | 公称電流 | 4 A |
| 保護度合い | IP67, ねじ込み | すべてのパルププラグには保護回路が取り付けられます | サブレッサダイオード |
| ハウジングの温度範囲 | -25 - +80 °C | | |

プラグ、右

プラグ右 コネクタ, M8, 極数: 3, IP67, オス型接点, 直線, シールドなし

プラグ、左

左プラグ コネクタ, パルププラグ, 工業デザイン B (11 mm), 極数: 3, IP67, メス型接点, 角度 0°, 保護回路付き: サ

SAIL-VSB-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プレッサダイオード, LED
黄色, シールドなし

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |


SAIL-VSB-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

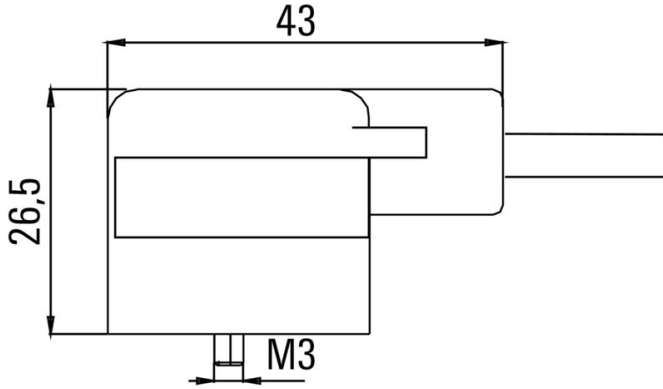


寸法図

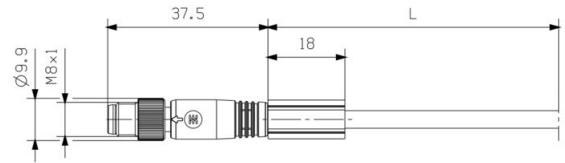

極スキーム

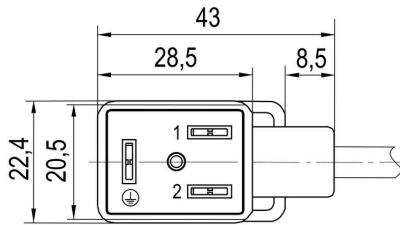

極スキーム

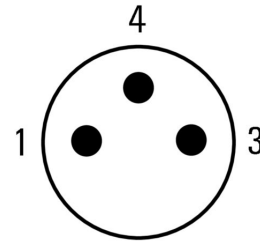

配線図

