

**IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

組立済 IE ケーブル、光ファイバーパッチケーブル、POF、SC-RJ - SC-RJ、黒色

**一般注文データ**

バージョン	接続ライン, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, ポリエチレン, 0.5 m
注文番号	<a href="#">1273430005</a>
種別	IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118428483
数量	1 items

**IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

長さ	0.5 m	長さ (インチ)	19.685 inch
正味重量	29 g		

**温度**

保管温度	-20 °C...80 °C
取り付け温度	

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**一般基準**

コネクタ規格	IEC 61754-24
--------	--------------

**標準**

コネクタ規格	IEC 61754-24
--------	--------------

**ケーブルの機械的特性と材料特性**

引張強度	≤ 160 N	ハロゲン	いいえ
最小曲げ半径、繰返し	25 mm	最小曲げ半径 (1回のみ)	25 mm
曲げサイクル	10.000		

**ケーブル構造**

シース直径	2.2*4.5 mm	シースカラー	黒色
配線数	2	絶縁	PE
シース素材	ポリエチレン	ケーブル配置	ZIPCORD
コアの直径	980 µm		

**プラグ**

プラグ右	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし	左プラグ	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---	------	---

**プラグ、右**

プラグ右	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---

**IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****プラグ、左**

左プラグ SC-RJ, IP20, オス型接点,  
直線, プラグ, プラスチック, シールドなし

**光ファイバ**

ファイバーの種類	POF	減衰	650 nm で ≤ 160 dB/km
インサート喪失	≤ 1.0 dB	帯域幅	≥ 100 MHz·km (650 nm で動作)

**分類**

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		


**IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

詳細図面

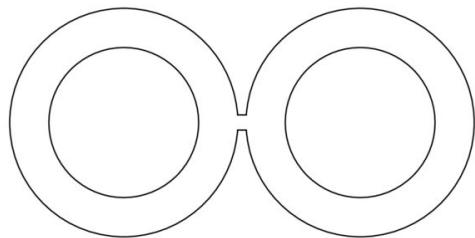

**IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****V0 material**

スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マークを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

## 利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が 16.0 mm<sup>2</sup>より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**一般注文データ**

種別	VT SF 5/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	<a href="#">1689470001</a>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 ST	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	<a href="#">1730560001</a>	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190954611	色
数量	160 ST	