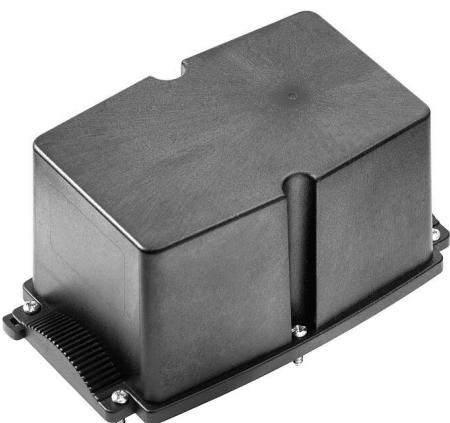


BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



FieldPower のハウジングは堅 固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- ・「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
 - ・ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
 - ・高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。
- ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

バージョン	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 104 mm, 87 mm, IP65, 完全状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
注文番号	1276220000
種別	BG GHDE HO PT6
GTIN (EAN)	4050118065923
数量	10 items

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UL)	E256877

寸法と重量

深さ	87 mm	奥行き (インチ)	3.4252 inch
高さ	181 mm	高さ (インチ)	7.126 inch
幅	104 mm	幅 (インチ)	4.0945 inch
正味重量	292 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

一般データ

基本材質	ポリカーボネート, GRP	絶縁材	GF 10
エンクロージャーの材質	ガラス強化纖維ポリカーボネート	シリコーン	いいえ
色	黒色	保護度合い	IP65, 完全状態
UL 94 可燃性等級	5VA	蓋ねじ用トルク	2 Nm
蓋付け	TX20ねじ	設置アドバイス	蓋ねじ付属

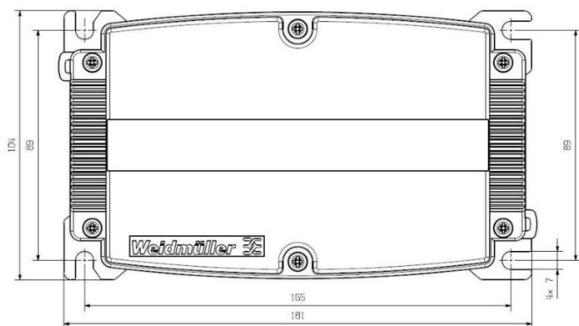
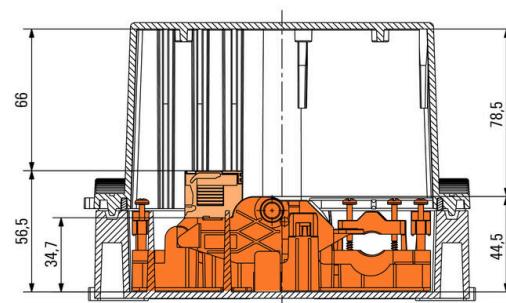
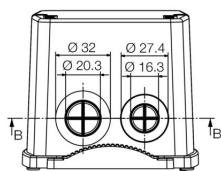
 
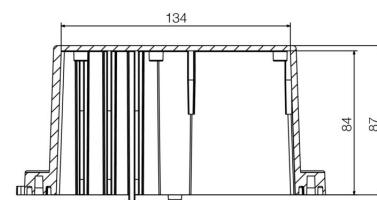
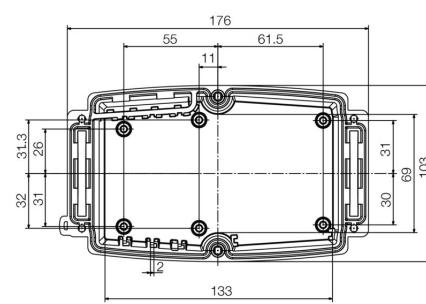
分類

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

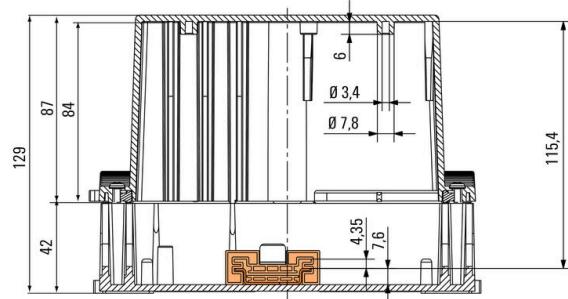
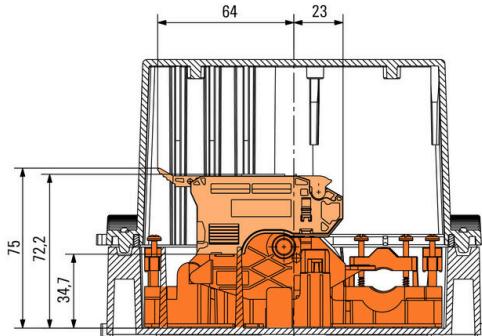
図面**穴あけテンプレート****穴あけテンプレート**

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**IP68 バージョン**

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M16 - K 68	バージョン
注文番号	1772290000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド,
GTIN (EAN)	4032248129959	ストレート, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66,
数量	50 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
種別	VG M16-1/K68	バージョン
注文番号	1909860000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536788	トレート, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67,
数量	50 ST	IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
種別	VG M20 - K 68	バージョン
注文番号	2811470000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4064675292227	トレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66,
数量	50 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6
種別	VG M20-1/K68	バージョン
注文番号	1772300000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド,
GTIN (EAN)	4032248129966	ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66,
数量	50 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6

プラスチックロックナット、グレー

幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 - K GR	バージョン
注文番号	1772450000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 16, 5
GTIN (EAN)	4032248130191	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
数量	100 ST	
種別	SKMU M20 - K GR	バージョン
注文番号	1772460000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 20, 6
GTIN (EAN)	4032248130207	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
数量	100 ST	

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

種別	DMS PRO	バージョン
注文番号	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
数量	1 ST	

ビット E6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261,
- マイナスピット対応 DIN 5263,
- TORX ビット対応カムカ一社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

一般注文データ

種別	BIT E6,3 T20 X 150	バージョン
注文番号	2821510000	取付けツール
GTIN (EAN)	4064675359050	
数量	5 ST	

BG GHDE HO PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイズ 1



FieldPower のハウジングは堅 固性が高く、ULの最高の可燃性等級 5 VA を満たしています。

- ・「TS 35 PT6」取り付けレールモジュール、および PT6 接点ユニットは取付が用意です。
- ・ヒンジ付属の封止により、組立済プラグケーブルも使用できます。
- ・高カバーバージョンは、装置の設置を可能にします。
ケーブルシールについては、アクセサリを参照してください。

一般注文データ

種別	GH PT6	バージョン
注文番号	1070140000	FieldPower® エンクロージャ, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, 完全
GTIN (EAN)	4032248825813	状態, ガラス強化繊維ポリカーボネート, 黒色
数量	10 ST	