


CB 360/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

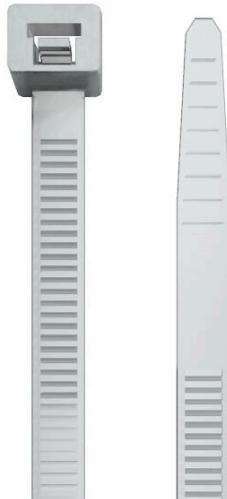

CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカーを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカーの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 4.5 x 360 mm, ポリアミド 66, 220 N
注文番号	1279000000
種別	CB 360/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008190031459
数量	100 items

CB 360/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E317499

寸法と重量

深さ	1.8 mm	奥行き (インチ)	0.0709 inch
高さ	360 mm	高さ (インチ)	14.1732 inch
幅	4.5 mm	幅 (インチ)	0.1772 inch
正味重量	2.4 g		

温度

動作温度範囲	-40..85 °C
--------	------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	いいえ	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	85 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	103 mm	基本材質	ポリアミド66
引張耐性	220 N	バンドル直径、最大	100 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	49 lbf	バンドル直径、最小	3.5 mm

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB 360/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

