


**CB 365/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

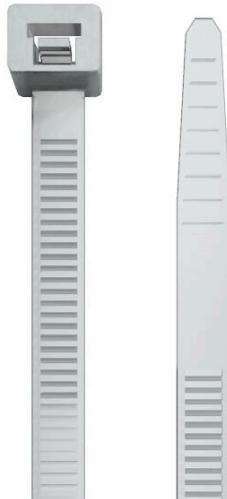

CB ケーブルストラップ：ケーブルとマーカーを固定します。

- それらは特に、CLI M、SFX、WKM、および WKS ケーブルマーカーの固定に適しています
- IEC 62275: 2006 準拠
- 可燃性等級 V2 ~ UL-94 の耐破壊性ポリアミド PA 6.6

**一般注文データ**

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | ケーブルストラップ, 7.5 x 365 mm, ポリアミド<br>66, 540 N |
| 注文番号       | <a href="#">1279100000</a>                  |
| 種別         | CB 365/7,5 NC                               |
| GTIN (EAN) | 4008190104665                               |
| 数量         | 100 items                                   |

**CB 365/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS                  | 適合                        |
| UL File Number Search | <a href="#">UL ウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (UR)            | E317499                   |

**寸法と重量**

|      |        |           |              |
|------|--------|-----------|--------------|
| 深さ   | 1 mm   | 奥行き (インチ) | 0.0394 inch  |
| 高さ   | 365 mm | 高さ (インチ)  | 14.3701 inch |
| 幅    | 7.5 mm | 幅 (インチ)   | 0.2953 inch  |
| 正味重量 | 5.41 g |           |              |

**温度**

動作温度範囲 -40...85 °C

**環境製品コンプライアンス**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

**設置材料**

|               |         |           |         |
|---------------|---------|-----------|---------|
| 紫外線耐性         | いいえ     | 再開放       | いいえ     |
| UL 94 可燃性等級   | V-2     | 動作温度範囲、最大 | 85 °C   |
| 動作温度範囲、最小     | -40 °C  | ハロゲン      | いいえ     |
| ケーブル直径、最大     | 100 mm  | 基本材質      | ポリアミド66 |
| 引張耐性          | 540 N   | バンドル直径、最大 | 100 mm  |
| 引張り強さ (ポンド荷重) | 121 lbf | バンドル直径、最小 | 8 mm    |

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

**CB 365/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

