

SAIE-M12B-PB-5.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット、ストレート, PG 9, 極数: 2, 5 m
注文番号	1279480500
種別	SAIE-M12B-PB-5.0U HW
GTIN (EAN)	4050118071603
数量	1 items

SAIE-M12B-PB-5.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	320 g
------	-------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	5 m	シースカラー	スミレ色 (RAL 4001相当)
PE 関数	いいえ	コア断面積	0.25 mm ²
撓線/ケーブル長	5 m	極数	2

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	2	コーディング	B-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ソケットコネクタ
ハウジング主要材質	垂鉛ダイカスト, ニッケルメッキ	導体断面、最大	0.25 mm ²
公称電圧	250 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP68	プラギング回数	≥ 500
汚染度	3	ケーブルグランド	PG 9
ハウジングの温度範囲	-20 - +60 °C		

分類

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12B-PB-5.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

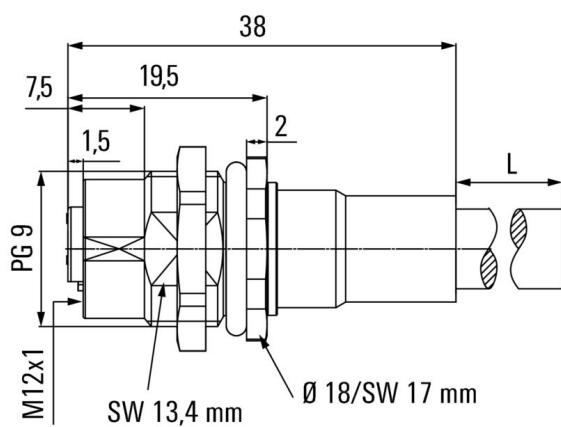

詳細図面

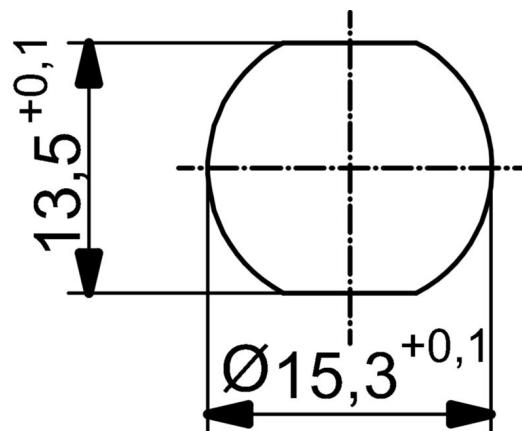

配線図

