

**SAIE-M12S-PB-0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

**一般注文データ**

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, PG 9, 極数: 2, 0.5 m
注文番号	<a href="#">1279490050</a>
種別	SAIE-M12S-PB-0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118076400
数量	1 items

**SAIE-M12S-PB-0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	40.48 g
------	---------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6c
------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
------	--------------------------------------

**ケーブルの技術仕様**

ケーブル長	0.5 m	シースカラー	スミレ色 (RAL 4001相当)
PE 関数	いいえ	コア断面積	0.25 mm <sup>2</sup>
燃線/ケーブル長	0.5 m	コア断面積 AWG	AWG 24
極数	2		

**技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ**

極数	2	コーディング	B-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ピン
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケル メッキ	導体断面、最大	0.25 mm <sup>2</sup>
公称電圧	250 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP68	プラギング回数	≥ 500
汚染度	3	ケーブルグランド	PG 9
ハウジングの温度範囲	-20 - +60 °C		

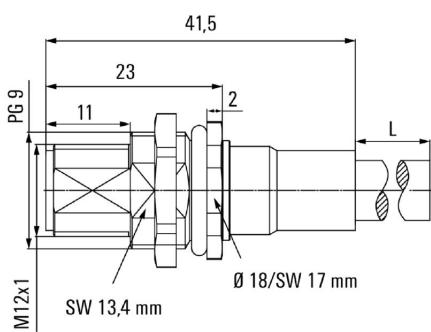
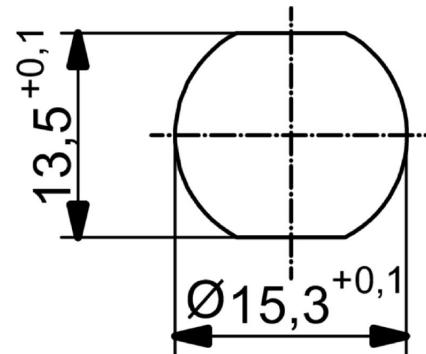
**分類**

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**SAIE-M12S-PB-0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****寸法図****詳細図面****配線図**