

SAIE-M12S-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, ピン、ストレート, PG 9, 極数: 2, 2 m
注文番号	1279490200
種別	SAIE-M12S-PB-2.0U HW
GTIN (EAN)	4050118076356
数量	1 items

SAIE-M12S-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 142 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	2 m	シースカラー	スミレ色 (RAL 4001相当)
PE 関数	いいえ	コア断面積	0.25 mm ²
燃線/ケーブル長	2 m	極数	2

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	2	コーディング	B-coded
接触表面	金メッキ	接続方式	ピン
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト, ニッケルメッキ	導体断面、最大	0.25 mm ²
公称電圧	250 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP68	プラグイン回数	≥ 500
汚染度	3	ケーブルグランド	PG 9
ハウジングの温度範囲	-20 - +60 °C		

分類

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12S-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

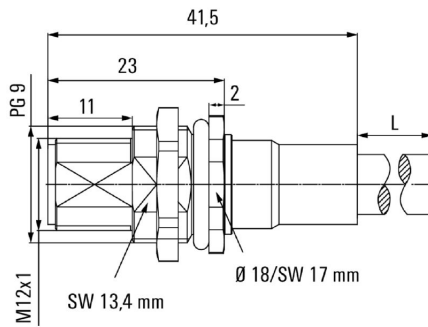

詳細図面

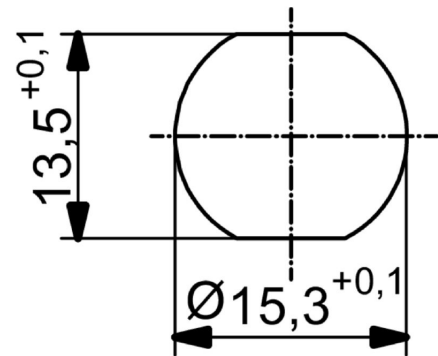

配線図

