


HDC IP68 24B HP FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

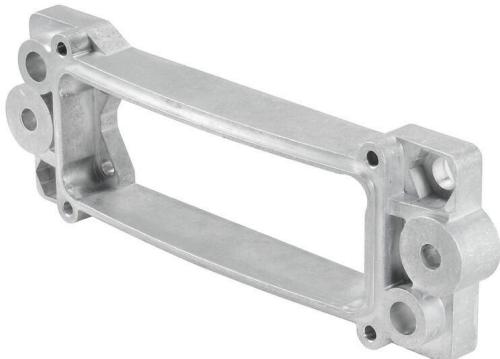

RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, カウンターフレーム, クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1282820000
種別	HDC IP68 24B HP FRAME
GTIN (EAN)	4050118073010
数量	1 items

HDC IP68 24B HP FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	217 mm	奥行き (インチ)	8.5433 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.8268 inch
幅	72 mm	幅 (インチ)	2.8346 inch
正味重量	305 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

ハウジング設計	カウンターフレーム	設置サイズ	8
UL 94 可燃性等級	None	色	シルバーグレー, 黒色 (RAL 9005相当)
表面仕上	その他すべて	種別	カウンターフレーム
シリーズ	HighPower	ハロゲン不使用	false
BG	8	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態

一般データ

色	シルバーグレー, 黒色 (RAL 9005相当)	表面仕上	その他すべて
種別	カウンターフレーム	シリーズ	HighPower

重要なメモ

製品情報	目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにするためにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。
------	--

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		