

## HDC IP68 24B HP FRAME


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

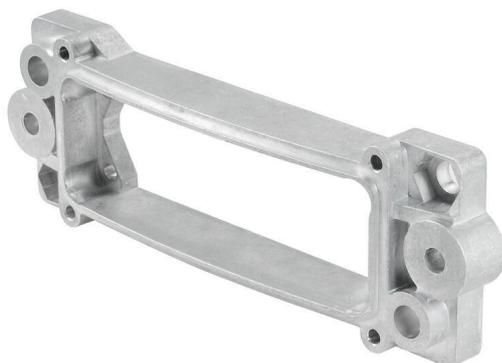

RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, カウンターフレーム, クランブヨークねじ接続, 標準
注文番号	<a href="#">1282820000</a>
種別	HDC IP68 24B HP FRAME
GTIN (EAN)	4050118073010
数量	1 items

## HDC IP68 24B HP FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	217 mm	奥行き (インチ)	8.5433 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.8268 inch
幅	72 mm	幅 (インチ)	2.8346 inch
正味重量	305 g		

## 温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

ハウジング設計	カウンターフレーム	設置サイズ	8
UL 94 可燃性等級	None	色	シルバーグレー, 黒色 (RAL 9005相当)
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	その他すべて
種別	カウンターフレーム	シリーズ	HighPower
ハロゲン不使用	false	EMC ハウジング	はい
BG	8	保護度合い	IP68, IP69, 勘合状態

## 一般データ

色	シルバーグレー, 黒色 (RAL 9005相当)	表面仕上	その他すべて
種別	カウンターフレーム	シリーズ	HighPower

## 重要なメモ

製品情報 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。

## 分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		