

SAIL-7/8G-4-1.5U

 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性があります。

7/8 インチケーブルは、電源 電圧供給供給アプリケーションに使用される傾向があります。

何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか？当社へお知らせください。

一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン、コネクタ無しの終端、7/8 インチ、極数：4 (3 + PE)、1.5 m、ピン、ストレート、シールド仕様: いいえ、LED: いいえ、シース材料: PUR、ハロゲン: いいえ
注文番号	1292120150
種別	SAIL-7/8G-4-1.5U
GTIN (EAN)	4050118087963
数量	1 items

SAIL-7/8G-4-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E307231

寸法と重量

正味重量

175.12 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

ケーブルの技術仕様

ケーブル長

1.5 m

シースカラー

黒色

PE 関数

はい

ケーブルキャリアに最適

はい

コア断面積

1.5 mm²

シールド仕様

いいえ

ハロゲン

いいえ

絶縁

TPM

曲げ半径、最小、移動

7.5 x ケーブル直径

曲げサイクル

5 Mio

シース材料

PUR

構成可能ケーブル長

いいえ

UL AWM スタイル準拠の外装

20234 (80 °C / 1000 V)

交差結合照射

いいえ

溶接火花耐久性

いいえ

カラーコーディング

茶色, 白色, 青色, 黒色

歪み耐性

0 °/m

温度範囲、固定

-50...80 °C

溶接スパーク耐久性

いいえ

温度範囲、移動

-20...80 °C

極数

4 (3 + PE)

外径

8 mm ± 0.2 mm

一般的な技術データ

コーディング

なし

接続スレッド

7/8 インチ

接触表面

Au (ゴールド)

LED

いいえ

バージョン

ピン、ストレート

ハウジング主要材質

PUR

絶縁抵抗

108 Ω

接点材質

CuZn

公称電圧

300 V

公称電流

9 A

保護度合い

IP68, ねじ込み

プラグイン回数

≥ 100

汚染度

3

ジャンパー

該当なし

定格突入電圧

2500 V

定格電圧 (UL)

600 V

スレッドリング材質

ダイキャスト 亜鉛

ハウジングの温度範囲

-40 ... +85 °C

一般基準

証明書番号 (cULus)

E307231

電気プロパティ

絶縁抵抗

108 Ω

公称電圧

300 V

定格電流

9 A (4 極および5 極)、12 A (3 極)

SAIL-7/8G-4-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、右

プラグ右	導体の自由端
------	--------

プラグ、左

左プラグ	IP68, オス型接点, 直線, プラスチック, シールドなし
------	---------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

SAIL-7/8G-4-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



Male, straight


極スキーム



Male

配線図

理想的な工具：トルク機能を備えた**Screwty®**

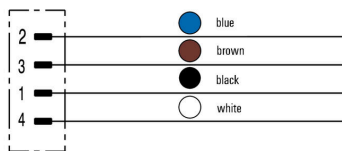

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

